


RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

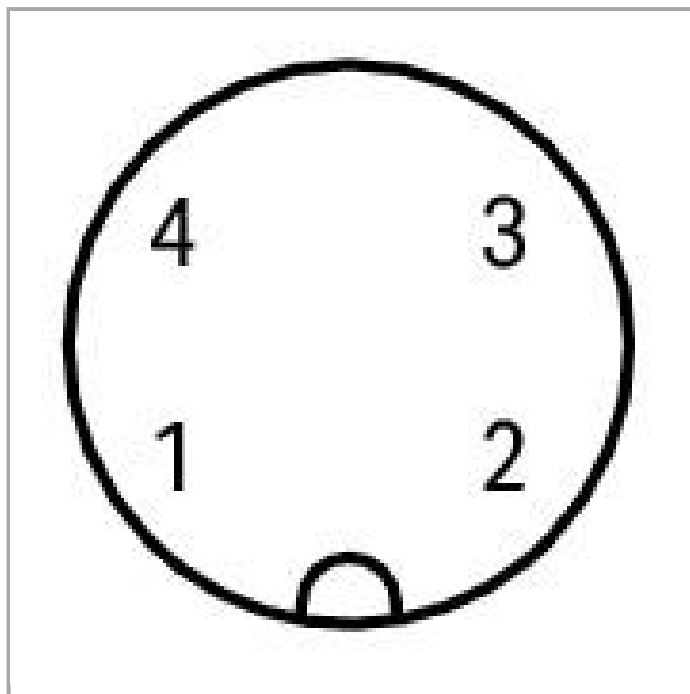

Anschließbare Leitung  
Ø 6 ... 8 mm / 0,25 - 0,75 mm<sup>2</sup>

## Daten

### Technische Daten

Anschlussausführung	M12-Stecker
Polzahl	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert

### Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Schraubtechnik
Eindrähtiger Leiter	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / ...

### Mechanische Daten

Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	6 ... 8 mm
Gewicht	9.999 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP67

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4050821113225
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
eCl@ss 8.0	27-24-26-92
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

## Downloads

### Dokumentation

#### Systembeschreibung

Serie 767, SPEEDWAY Zubehör, Datenblatt

May 16, 2018

PDF  
861,2 kB

[Download](#)



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.