


RoHS Compliant [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

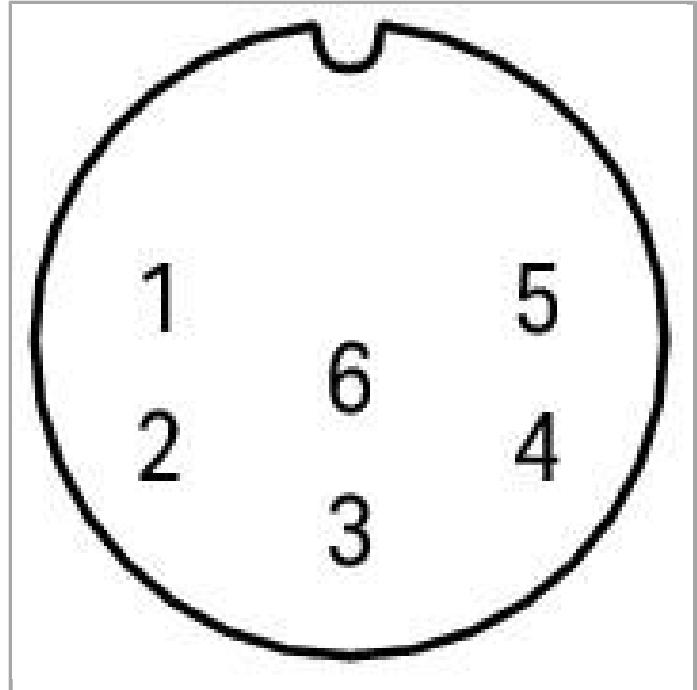

Anschließbare Leitung
Ø 2,0 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

Daten

Technische Daten

Anchlussausführung	M23-Stecker
Polzahl	6
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Löttechnik
----------------	------------



Eindrätiger Leiter	2,5 mm ²
--------------------	---------------------

Mechanische Daten

Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	2 ... 10,5 mm
--	---------------

Gewicht	142.48 g
---------	----------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
----------------	--------

Ursprungsland	DE
---------------	----

GTIN	4045454434793
------	---------------

Zolltarifnummer	85444290900
-----------------	-------------

Produktgruppe	23 (I/O Passiv und Zubehör)
---------------	-----------------------------

eCl@ss 9.0	27-24-26-92
------------	-------------

eCl@ss 8.0	27-24-26-92
------------	-------------

ETIM 6.0	EC002584
----------	----------

ETIM 5.0	EC002584
----------	----------

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

Serie 767, SPEEDWAY Zubehör, Datenblatt

May 16, 2018

PDF
861,2 kB

[Download](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.