




RoHS **Compliant** [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

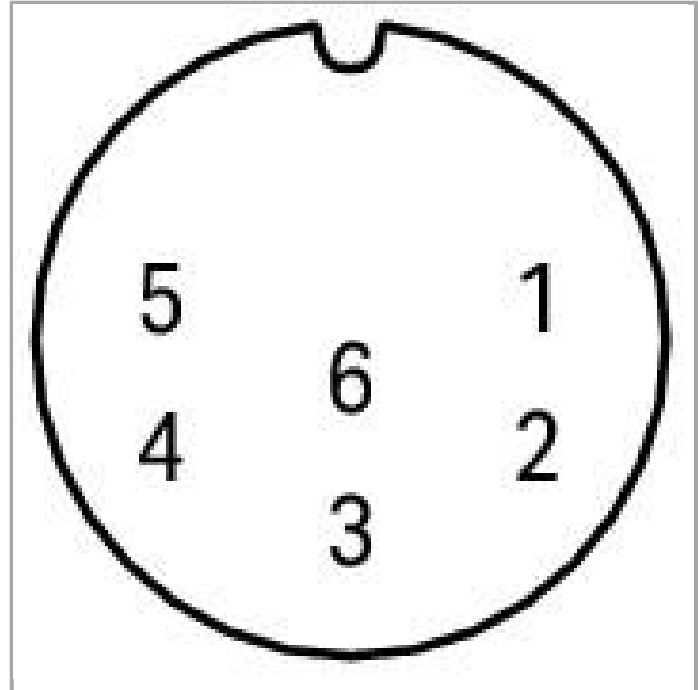

Anschließbare Leitung
Ø 6,5 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

Daten

Technische Daten

Anchlussausführung	M23-Buchse
Polzahl	6
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Löttechnik
----------------	------------



Eindrätiger Leiter	2,5 mm ²
--------------------	---------------------

Mechanische Daten

Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	6,5 ... 10,5 mm
Gewicht	139.66 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454434816
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	23 (I/O Passiv und Zubehör)
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
eCl@ss 8.0	27-24-26-92
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

Serie 767, SPEEDWAY Zubehör, Datenblatt	May 16, 2018	PDF 861,2 kB	Download
-----------------------------------------	--------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.