
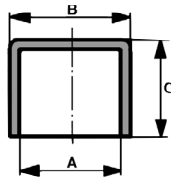
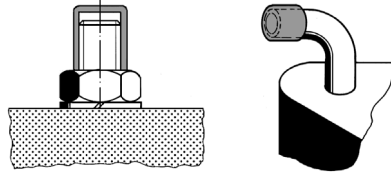


Schutzkappen

Material: LD-PE (SK-03)
Farbe: natur

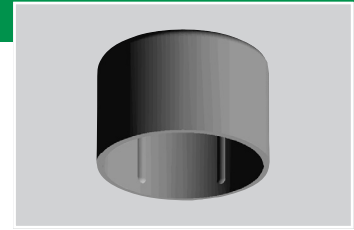

Artikel-Nr.	Maße			MOQ Stück
	A	B	C	
062 0060 000 03	5,7	7,4	12,0	500
062 0080 000 03	7,8	9,4	14,0	500
062 0100 000 03	9,8	11,3	11,0	500
062 0102 000 03	10,0	11,8	8,0	500
062 0105 000 03	10,3	12,0	8,0	500
062 0120 000 03	11,7	13,7	12,5	250
062 0130 000 03	12,7	14,9	13,5	250
062 0135 000 03	13,4	15,0	13,5	250
062 0160 000 03	15,7	17,0	15,0	250
062 0170 000 03	16,7	18,8	14,5	250
062 0180 000 03	17,7	19,8	14,5	100
062 0200 000 03	19,7	21,4	14,0	100
062 0207 000 03	20,6	22,9	15,0	100
062 0213 000 03	21,2	23,8	16,0	100
062 0240 000 03	23,6	25,6	18,5	100
062 0260 000 03	25,7	27,7	17,5	100
062 0273 000 03	26,3	28,5	18,5	100
062 0300 000 03	29,5	31,5	18,5	100
062 0343 000 03	32,8	35,8	22,5	50
062 0344 000 03	32,8	35,2	45,0	50
062 0348 000 03	34,0	36,0	26,0	50
062 0360 000 03	35,0	37,4	14,0	50
062 0380 000 03	36,7	39,7	20,0	50
062 0421 000 03	40,8	43,5	28,0	50
062 0484 000 03	47,6	50,5	29,5	50
062 0510 000 03	50,8	53,0	30,5	50
062 0520 000 03	51,6	53,8	16,0	50
062 0530 000 03	52,5	55,7	29,5	50
062 0573 000 03	56,3	59,7	19,0	50
062 0606 000 03	59,5	62,0	30,0	50
062 0700 000 03	69,8	74,0	25,5	50
062 0716 000 03	75,5	79,0	36,0	50
062 0765 000 03	76,0	78,5	18,0	50
062 0800 000 03	79,5	84,0	25,5	50
062 0892 000 03	87,0	90,0	35,0	50
062 1018 000 03	101,8	104,0	24,0	50

Unsere Produkte sind RoHS-konform.