


## Kegelräder aus Stahl Modul 0,5

Werkstoff: 11SMnPb30. Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet, nicht geläpft. Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.

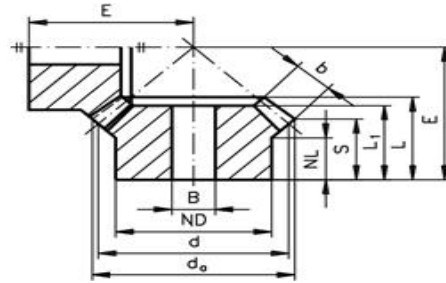

Schwarz oxidiert

	Übersetzung	Zähnezahl	da	d	ND	NL	L1	L	S	b	B-H7	Stellschraube	E	zul. MD	Gewicht
	[i]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ncm]	[g]
<b>547233</b>	Übersetzung 2:1	20	11,2	10	8	4	7	7,5	5	3	4	M2x2,5MM	14,7	1,7	2
	Übersetzung 2:1	40	20,3	20	12	5	7,5	8,4	7,1	3	4	M3x4MM	11,8	3,4	8