


Kegelräder aus Stahl Modul 0,5

Werkstoff: 11SMnPb30. Achswinkel = 90° . Nicht gehärtet - nicht geläppt. Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.

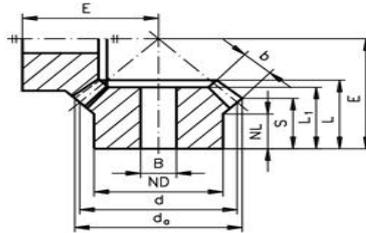

Schwarz oxidiert

	Übersetzung [i]	Zähnezahl	da [mm]	d [mm]	ND [mm]	NL [mm]	L1 [mm]	L [mm]	S [mm]	b [mm]	B-H7 [mm]	Stellschraube	E [mm]
547235	Übersetzung 3:1	15	8,8	7,5	6	3,7	6,5	7	4,3	3	3	M2x2MM	15,3
	Übersetzung 3:1	45	22,7	22,5	12	5	7,5	8,4	7,5	3	4	M3x4MM	11

Werkstoff: Stahl. Achswinkel =90°. Nicht gehärtet. Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.

HIMWEIS:

Alle Angaben wurden sorgfältig überprüft. Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.