



Spiralschlauch mit UL94V0-Klassifizierung

• SBPAV0

Hauptmerkmale

Durch die flammhemmenden Zusätze sind SBPAV0 Spiralschläuche selbstverlöschend nach UL94 V0. SBPAV0 Spiralschläuche aus halogenfreiem Polyamid sind einfach zu montieren und bieten optimalen mechanischen Schutz. Mehrere Kabel können mit SBPAV0 Spiralschläuchen zu einem handlichen Bündel zusammengefügt werden. SBPAV0 Spiralschläuche lassen sich wieder mühelos entfernen und wiederverwenden.


Anwendungen

Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.



SBPAV0 Spiralschläuche.

Materialdaten	
Material	Polyamid 6 V0 (PA6V0)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +130 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V0
Zulassungen	UL

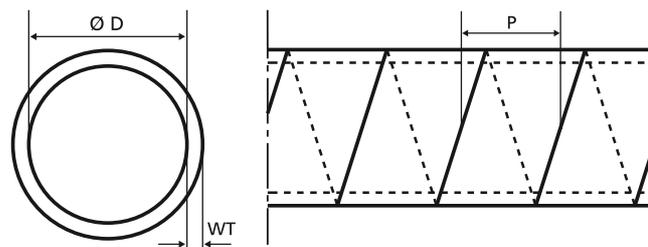

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Wanddicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.
SBPAV0 30-m-Längen						
161-44000	SBPAV01.5	1,5	0,4	6,0	1,6	8,0
161-44100	SBPAV04	4,0	0,6	7,8	5,0	20,0
161-44200	SBPAV09	9,0	1,0	12,5	10,0	100,0
161-44300	SBPAV016	16,0	1,2	16,0	20,0	150,0

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.