


NEU

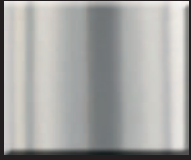

tesa Powerbond® **ULTRA STRONG**

Zu stark für den **stärksten Mann Deutschlands***

- | Für den Innen- und für den Außenbereich geeignet**
- | Hält bis zu 10 kg*** pro 10 cm Montageband
- | Hält auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen


- | Starker Halt von der Rolle – die doppelseitigen tesa® Montagebänder:
 - Starker Halt
 - Einfache Anwendung
 - Schnelle und saubere Befestigung
 - Viele Anwendungsbereiche



*Patrik Baboumian
(German Strongman Champion 2011)
** Nicht UV-beständig. Vor direktem Kontakt mit Wasser schützen
*** Bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen.



Untergrund vorreinigen und trocknen lassen.

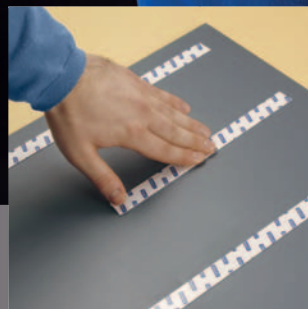


Klebeband fest andrücken (mind. 5 Sek.) und Deckpapier entfernen.



Gegenstand platzieren, danach fest andrücken (mind. 5 Sek.).

tesa Powerbond® ULTRA STRONG

- Für den Innen- und für den Außenbereich geeignet*
- Hält bis zu 10 kg** pro 10 cm Montageband
- Hält auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen

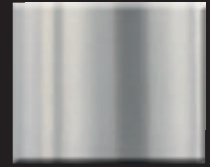

tesa Powerbond® SPIEGEL

- Ideal für Spiegel***
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Besonders geeignet für Feuchträume wie z. B. Badezimmer



tesa Powerbond® INDOOR

- Ideal für den Innenbereich
- Extra starker Halt
- Hält bis zu 5 kg** pro 10 cm Montageband
- Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen



tesa Powerbond® OUTDOOR

- Ideal für den Außenbereich
- UV-, wasser- und temperaturbeständig
- Hält bis zu 1 kg** pro 10 cm Montageband
- Hält auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen



tesa Powerbond® TRANSPARENT

- Ideal für Glas und transparente Gegenstände
- Kristallklar und extradünn
- Hält bis zu 2 kg** pro 10 cm Montageband
- Hält auf Glas, Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen

