

ALUNOVO® Aluminium Kabelkanal Edelstahl gebürstet Look
(Angebot ohne LED-Beleuchtung)

Produktbeschreibung

- Design Aluminium Kabelkanal mit Edelstahl gebürstet Look in Topqualität
- Lässt hässliches Kabelgewirr an Wand und Decke verschwinden
- Massive Aluminiumabdeckung mit veredelter Oberfläche
- Platz für ca. 6-10Kabel je nach Dicke der Kabel
- Kinderleichte Installation in wenigen Minuten
- Befestigungsmaterial in Profiqualität dabei (Dübel 6mm, Flachkopfschrauben)
- Mit Metallsäge selbst einfach kürzbar
- Indirekte LED Beleuchtung jederzeit nachrüstbar (LED nicht enthalten)
- Schutz vor Stromschlägen (Kabel liegen in Kunststoff)
- Keine scharfen Kanten
- EasyClip System, kann immer wieder geöffnet und wieder verclipst werden
- Abdeckung mit gewölbter Oberfläche
- Aussenmaße: (B):80mm (H)20mm
- Innenmaß Kabelschacht: 27mm x 17mm
- Abstand der Abdeckung zur Wand: 2mm (zum Ausgleich von Wandunebenheiten)
- Qualität made in Germany
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Längen von 20cm bis 300cm möglich

Verschiedene Farben erhältlich:

Schwarz hochglänzend, Weiss hochglänzend (Wandweiss RAL 9016), Schwarz Matt Feinstruktur, Weiss matt (Wandweiss RAL9016), Silbermatt eloxiert, Carbon Style hochglänzend, Wurzelnuss Style hochglänzend, Mahagoni hochglänzend, Edelstahl gebürstet Look, schwarz matt eloxiert, Titanium Style

LED-Beleuchtung für diesen Artikel:

Dieser Artikel ist für das ALUNOVO Ambient LED Light vorbereitet. Sie können unsere LED-Beleuchtung jederzeit nachrüsten, auch in der Kombination mit einer TV-Hintergrundbeleuchtung. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zubehör für diesen Artikel:

Sinnvolles Zubehör, z.B. Endkappen, Multimediakomponentenhalter (für Receiver, DVD-Player, etc.), LED-Lampen usw. finden Sie im ALUNOVO -Shop.

Technische Details

- Aussenmaße: (B):80mm (H)20mm
- Innenmaß Kabelschacht: 27mm x 17mm
- Abstand der Abdeckung zur Wand: 2mm

Lieferumfang

- 1 Stk. Kabelkanalträger aus flammhemmendem Kunststoff. Länge: 50cm.
- 1 Stk. Kabelkanalabdeckung aus massivem Aluminium in Edelstahl gebürstet Look
- 2 Stk. Spezialdübel für die gängigsten Wandarten inkl. Porenbeton.
- 2 Stk. Spax Flachkopfschrauben Kreuzschlitz.
- vormontiert in transparenter Verkaufsverpackung.

Höhe Kabelkanal: 20mm




Schachthöhe: 17mm



Schachtbreite: 27mm



Breite Kabelkanal: 80mm

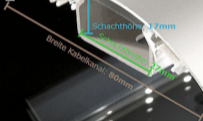

ALUNOVO Design Kabelkanal
Abmessungen



ALUNOVO DESIGN ALUMINIUM KABELKANAL MIT
EDELSTAHL GEBÜRSTET LOOK