

VARIO® LINEA Universal 3+3+2-fach plus


Für den universellen Einsatz in vielen Bereichen

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Als Standardprodukt erhältlich mit **1,5 m** Zuleitung mit Winkel-Stecker, auch optional mit **3 m** und **5 m** Zuleitung lieferbar
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit
- ✓ Zur Gruppenschaltung von 3 und 2 Steckdosen mit je einem 2-poligen, beleuchteten Schalter

Technische Daten

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- 3 x 2-poliger, beleuchteter Schalter
- Eigenverbrauch: < 0,5 W je Schalter
- 8 schwarze Steckdosen

Abmaße: 654 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 646 mm
EAN: 4012096000181
VPE: 10
Artikelnr.: 0203x00082301

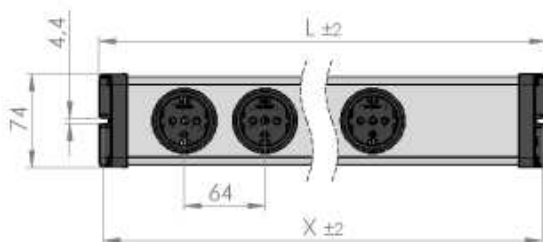

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013