

## VARIO<sup>®</sup> LINEA anschließbar 5-fach plus


Für den Anschluss einer individuellen Zuleitung

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Schutzkontaktsteckdosen (90°gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Ohne Zuleitung
- ✓ Einfacher Schraubanschluss
- ✓ Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

### Technische Daten

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- 2-poliger, beleuchteter Schalter
- Anschlussklemmen bis 2,5 mm<sup>2</sup> je Pol
- Eigenverbrauch: < 0,5 W

Abmaße: 526 x 74 x 47 mm (L x B x H)  
Befestigungsmaß X: 518 mm  
EAN: 4012096029014  
VPE: 10  
Artikelnr.: 0201x00052300

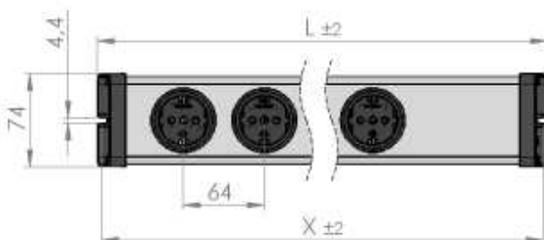

**VARIO<sup>®</sup>**  
**LINEA**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013