

VARIO® LINEA anschließbar 7-fach plus


Für den Anschluss einer individuellen Zuleitung

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Ohne Zuleitung
- ✓ Einfacher Schraubanschluss
- ✓ Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- 2-poliger, beleuchteter Schalter
- Anschlussklemmen bis 2,5 mm² je Pol
- Eigenverbrauch: < 0,5 W

Abmaße: 654 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 646 mm
EAN: 4012096029052
VPE: 10
Artikelnr.: 0201x00072300

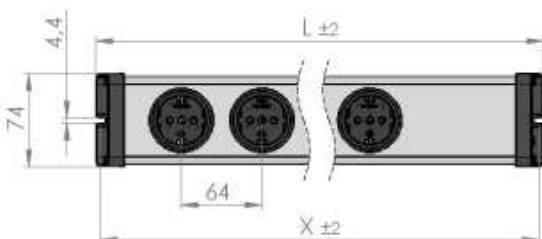

VARIO®
LINEA

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013