


# DI / Personenschutz Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0221x00052309 (1,5 m Zul.) | 0221x00052309-5 (5 m Zul.)

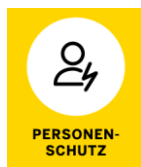






Robustes Kunststoffprofil, grau  
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund  
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm  
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 5 m Zuleitung)  
Personenschutz durch DI Schutzschalter 30mA (im Netzstecker)  
Mit Unterspannungsauslösung  
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz  
Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



## DI / Personenschutz Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

### Technische Daten
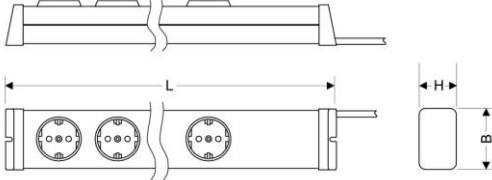
<b>3.600 W Leistung</b>	<b>250 V ~ / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>            Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF            Steckdosen: Schutzkontakt Typ F            Schalter: 2-polig, beleuchtet            Energieverbrauch Schalter: &lt; 0,5 W            Personenschutz: DI-Schutzschalter (30 mA / &lt; 30 ms)            Schutzart: IP20</p>		   
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0221x00052309 (1,5 m Zul.)    EAN 401209602435 4    VPE 10            Art.-Nr. 0221x00052309-5 (5 m Zul.)    EAN 401209600625 1    VPE 10</p>		<p>462 x 74 x 47 mm            Abmessung (L x B x H)            454 mm            Befestigungsmaß X</p>