


Datenblatt

Baustellenstromverteiler M1 #60550

Baustellenstromverteiler M-Serie.
Stapelbar und äußerst platz sparend. Geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt. Problemloses Wechseln der Anbausteckdosen. Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen.

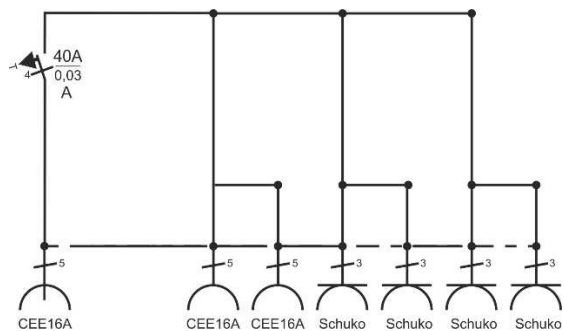

(Abbildung ähnlich)

 


IP 44



Technische Daten: 400V/16A/max. 11kW

Eingang: CEE-Anbaustecker (400V, 16A, 5-polig)
Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Sicherheitsklappdeckeln
2 CEE-Steckdosen 400V/16A 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln



Absicherung: 1 FI Schutzschalter 40A IΔN=30mA, 4polig, Typ A - allstromsensitiv

400V / 230V / 16A max. 11kW / RDF=0,7

Gewicht: ca. 8,0 Kg

L/B/H: 400 / 400 / 330 mm

EAN: 4011160605505