

Datenblatt

Bohrmaschinen Anschlussleitung 70530

5m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 2x1,0
1te Seite: Konturenstecker IP44
2te Seite: ca. 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Ölbeständig und abriebfest, mechanisch hoch belastbar. Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich und landwirtschaftlichen Betrieben. Für hohe Beanspruchung in trockenen sowie feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser. Dauerhaft im Freien verwendbar



**5m leichte Gummischlauchleitung
H05RN-F 2x1,0 schwarz**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

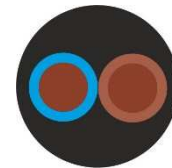


Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 10 A / max. 2.300W
Temperaturbereich: -25 bis +60°C
Außendurchmesser: 6,1-8,0 mm
Gewicht: ca. 0,4 Kg
EAN: 4011160705304

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2