

Datenblatt

Bohrmaschinen Anschlussleitung 70558

5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,5, schwarz

1te Seite: Konturenstecker IP44

2te Seite: ca. 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Ölbeständig und abriebfest, mechanisch hoch belastbar. Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich und landwirtschaftlichen Betrieben. Für hohe Beanspruchung in trockenen sowie feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser. Dauerhaft im Freien verwendbar



**5m schwere Gummischlauchleitung
H07RN-F 2x1,5 schwarz**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

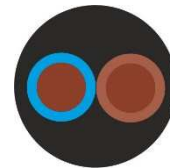


Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W

Temperaturbereich: -25 bis +60°C

Außendurchmesser: 8,5-11 mm

Gewicht: ca. 0,7 Kg

EAN: 4011160705588

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2