

 
Unterputz, 10 A, 250 V~

Abdeckrahmen nicht vergessen!

6503.0208.0



Alle Geräte und Rahmen der Serie Paris sind beliebig miteinander kombinierbar.




So leicht schließen Sie die Geräte an:

1. Strom abschalten (Sicherung, Hauptschalter)
2. Enden der einzelnen Adern ca. 12 mm abisolieren und in die jeweiligen Anschlussklemmen stecken bzw. anschrauben.

Durch Niederdrücken der Knöpfe an den Klemmen können die eingesteckten Kabeladern wieder gelöst werden.


3. Schalter in die Unterputzdose einführen, ausrichten und befestigen
4. Rahmen, Befestigungsplatte und Wippe aufdrücken.
5. Strom einschalten und korrekten Anschluss überprüfen.

Schaltbilder finden Sie auf der Verpackungsinnenseite.

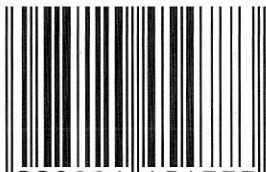


4 008224 454773

 
Schaltbilder




A/W
Ausschaltung 1-polig

 


A/W
Wechselschaltung

 


Jalousie
Jalousieschaltung

 


Kontroll
Wechsel-Kontroll-Schaltung

 

 
A/W
A/W
A/W
Wechselschaltung kombiniert
mit Doppelwechselschalter




Wechsel Kreuz Wechsel
Kreuzschalter

 

 
Taster
Taster
Stromstoßschaltung mit Tastern




W/W
Doppelwechselschalter

 

Serien
Serienschalter

 


Kontroll
Aus-Kontroll-
Schaltung

 

1 Außenleiter
2 Neutraleiter N
3 Schutzleiter,
Farbkennzeichnung
grün-gelb

 Schutzkontakt-Steckdose
mit schraubenlosem Anschluß



Heizungshauptschalter
Ausschaltung 2-polig

A/W =
Aus u.
Wechsel

W/W =
Wechsel-
Wechsel

Regeln der Elektrotechnik beachten!

Technische Änderungen vorbehalten.