

# Datenblatt

## Mammut-Kabeltrommel Art. 26200

- Extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Ausklappbares und Kunststoffbeschichtetes Fahrgestell aus gehärtetem Stahl
- 2 großen Transportgriffe für einfaches Transportieren mit 2 Personen
- Ergonomisch und ausklappbarer Griff
- Räder für schweren Baustelleneinsatz
- Leichtes und sicheres abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung
- Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen
- Großer umklappbarer Wickelgriff
- Optische Überhitzungsanzeige
- Massive Bremse mit Feststellmechanismus



**Mit 80 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker**


**Zur Verwendung im Freien.**





Abb. ähnlich

Eingang: 80m H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker

 Ausgänge: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter einpolig

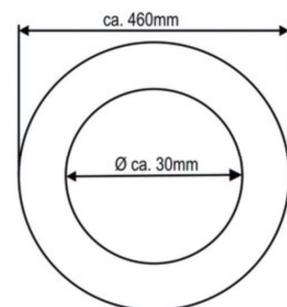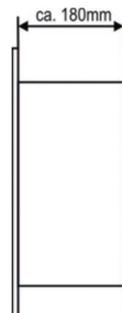

### Technische Daten:

Max. belastbar bis 3500W  
Maße gesamt: L / B / T: 430 / 600 / 600 mm  
Gewicht: ca. 27,0 Kg  
Ø-Trommelkörper 450mm  
EAN: 4011160262005