

# Datenblatt

## Mammut-Kabeltrommel Art. 26204

- Extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Ausklappbares und Kunststoffbeschichtetes Fahrgestell aus gehärtetem Stahl
- 2 großen Transportgriffe für einfaches Transportieren mit 2 Personen
- Ergonomisch und ausklappbarer Griff
- Räder für schweren Baustelleneinsatz
- Leichtes und sicheres abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung
- Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen
- Großer umklappbarer Wickelgriff
- Optische Überhitzungsanzeige
- Massive Bremse mit Feststellmechanismus



Mit 80 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker 16A/230V

Zur Verwendung im Freien.



Abb. ähnlich


Eingang: 80m H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker 230V / 16A / 3polig



Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A  
3 CEE-Steckdosen 230V / 16A / 3polig



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 1polig

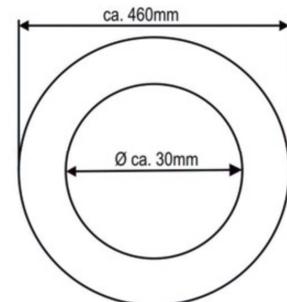

### Technische Daten:

Max. belastbar bis 3500W

Maße gesamt: L / B / T: 430 / 600 / 600 mm

Gewicht: ca. 28,5 Kg

Ø-Trommelkörper 450mm

EAN: 4011160262043