

Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubklemmenblock mit Trennkontakten zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM. Einsatz in MSR- und Telekommunikations-Systemen. Ausführung: 10 Doppeladern

Produkteigenschaften

- ☒ Für COMTRAB-Schutzstecker
- ☒ Selbstschließende Durchgangs-/Trennkontakte
- ☒ Beidseitig angeordnete Schutzleiterklemmen mit Steckanschluss für die eingesetzten Schutzstecker
- ☒ Montage auf Normschiene nach EN 60715



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918002213

Technische Daten

Maße

Höhe	43 mm
Breite	118 mm
Tiefe	40,9 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart	IP20

Allgemein

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Farbe	schwarz
Normen für Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Montageart	NS 32/NS 35
Bauform	LSA-PLUS-Modul

Schutzschaltung

Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Technische Daten

Schutzschaltung

Höchste Dauerspannung UC (Ader-Ader)	240 V AC
Höchste Dauerspannung U _c (Ader-Erde)	250 V AC
Betriebswirkstrom I _c bei U _c	5 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubklemmen
Anschlussart IN	Schraubklemmen
Anschlussart OUT	Schraubklemmen
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Abisolierlänge	7 mm
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000371
ETIM 5.0	EC000371

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Approbationen

GOST / UL Listed /

Approbationsdetails


GOST 

UL Listed 

Zeichnungen

Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Maßzeichnung

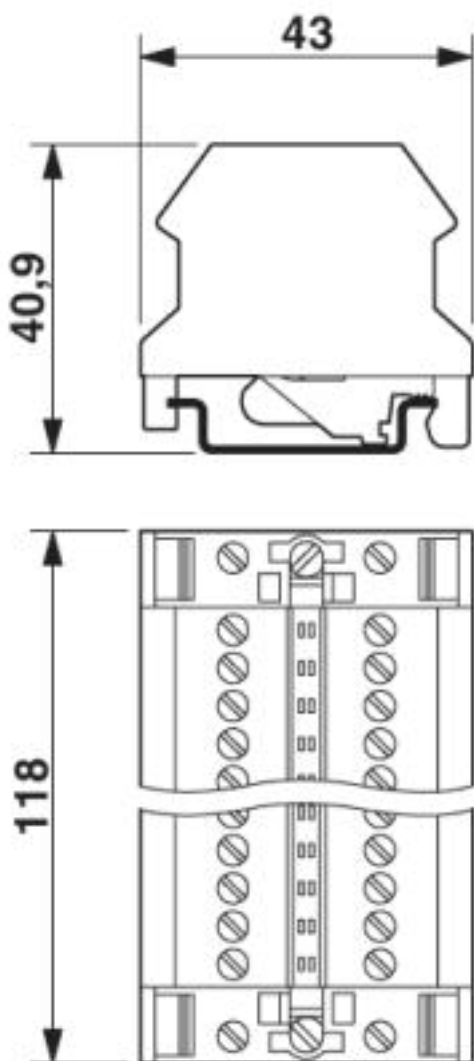

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>