

Gehäuse - HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - 1407647

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, B16, mit Längsbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung, mit Schutzdeckel

Artikeleigenschaften

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Schlagprüfung nach IK 08



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| Verkaufsgruppe | D002 |
| GTIN | |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 127.0 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 127.0 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Polen |
| Sales Key | D1 - Steckverbinder |

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------|---|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K. Nicht für Klemmenadapter der Serie D. |
| Bauform | B16 |
| Höhe | 30,5 mm |
| Breite | 53 mm |

Gehäuse - HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - 1407647

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Länge | 114 mm |
| Gehäuseart | Anbaugehäuse |
| Farbe | schwarz |
| Verriegelungsart | mit Längsbügel |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 1,7 Nm (Befestigungsschrauben des Anbaugehäuses) |
| Verschraubung | ohne |
| Schutzdeckel | ja |
| Schutzart Gehäuse | IP65, in gestecktem Zustand |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Material Gehäuse | Polyamid |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Verriegelung | Polyamid |
| Material Schutzdeckel | Polyamid |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Länge Montageausschnitt | 86 mm |
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Montagehinweis | Nicht für Klemmenadapter der Serie D |
| Montagehinweis | Nicht für die Adapterplatten HC-B 24-ADP-B..... |

Klassifikationen

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 11 | 31261502 |
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
| UNSPSC 13.2 | 31261502 |
| UNSPSC 6.01 | 31261502 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |

Gehäuse - HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - 1407647

Zubehör

Zubehör

Profildichtung - HC-B16-SP-RBK - 1407708



Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugehäuse der Bauform B16

Flachdichtung - HC-B16-SG-RBK - 1407704



Ersatz-Flachdichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugehäuse der Bauform B16

Schutzdeckel - HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



HEAVYCON-EVO- Schutzdeckel mit Gelenk, Bauform B16, für EVO-Unterbaugehäuse, IP65, PA

Längsbügel - HC-B16-SL-PLBK - 1407700




Ersatzlängsbügel für HEAVYCON-EVO-Gehäuse der Bauform B16, PA

Zeichnungen

Gehäuse - HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - 1407647

Maßzeichnung

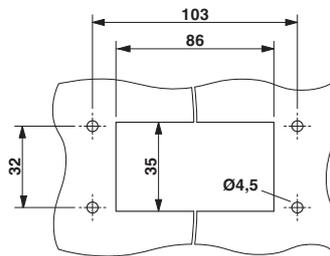

Montageausschnitt

Gehäuse - HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - 1407647

Maßzeichnung

