

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)




Steckverbinder-EVO-Set bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

Artikeleigenschaften

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Schlagprüfung nach IK 08



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D002
GTIN	 4 046356 834117
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	639.2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	639.2 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Sales Key	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	24+PE
Bauform	B24

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

Set-Inhalt

Kontakteinsatz - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B24, 24 + polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B24, 24 + PE polig, Push-in-Anschluss

Gehäuse - HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - 1407660



HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, B24, mit Längsbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung, mit Schutzdeckel

Gehäuse - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B24, für Längsbügel, Höhe 87,5 mm, ohne EVO-Verschraubung

Kabelverschraubung - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M32

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522

eCl@ss

 
eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209

Zeichnungen

MÄßzeichnung


Darstellungs- Diagramm

Schemazeichnung



Polbild Anschlussseite Stift

 
Schemazeichnung



Polbild Anschlussseite Buchse

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

Maßzeichnung

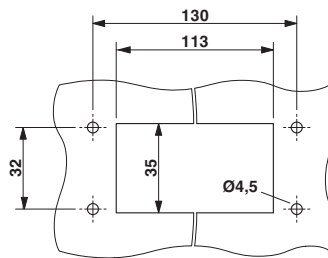

Montageausschnitt

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>