


www.b-safety.com

C-LUX STANDARD – BR 565 030

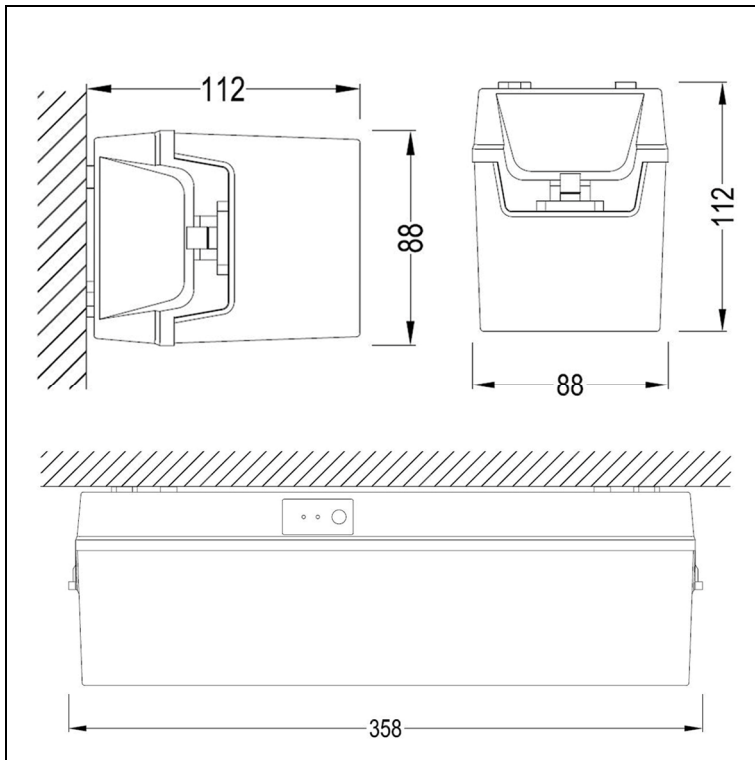

Kompakte, universell einsetzbare LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte IP 54, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 2x LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden
 - Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Erkennungsweite 14 Meter
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus ABS Kunststoff, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, bruchsicher
 - Piktogrammfolien aus PET, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
 - zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
 - Netzspannung 230V AC
 - Leuchtmittel 24x LED
 - Leistungsaufnahme 6,5 W
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - NI-MH-Akku 4,8 V / 800 mA
 - Abmessungen (A x B x C) 358 x 112 x 88 mm
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 565 030

Zubehör:

- Wandausleger für Anbringung der Leuchte an der Wand
Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 565 200