

SIKU LDL Serie

 
Geräuscharme Axialventilatoren mit Kugellager



Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Axialventilator in formschönen Design zur permanenten Entlüftung von Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- integrierter Überhitzungsschutz
- geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- Gehäuse und Lauf rad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre
- Kompatibel mit Lüftungsrohren Ø 100, 125 und 150 mm
- Wartungsfreier Dauerbetrieb
- einfache Montage (Schrauben)
- geräuscharmer 7-Blatt Propeller
- auch mit Nachlaufrelais (LDTL) erhältlich
- Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2 bis 30 Minuten
- LD Light Grün / LD Light Blau mit LED-Rand
- LDTL Fresh Time mit römischen Ziffernblatt



LDL Alu



LD Light Grün



LD Light Blau




LDTL Fresh Time

Technische Daten

Modell	Spannung (50/60 Hz)	Leistungs-aufnahme	Stromauf-nahme	Drehzahl	Luftförderleistung	Schalldruckpegel bei 3 m (freistrahlend)	Gewicht	Schutzart
SIKU 100 LDL	230 V	14 W	0,085 A	2300 min ⁻¹	88 m ³ /h	33 dBA	0,60 kg	IP34
SIKU 100 LDTL Fresh Time	230 V	14 W	0,085 A	2300 min ⁻¹	88 m ³ /h	33 dBA	0,60 kg	IP34
SIKU 100 LDAL / LDATL	230 V	14 W	0,085 A	2300 min ⁻¹	88 m ³ /h	33 dBA	0,60 kg	IP34
SIKU 100 LD Light TL	230 V	14 W	0,085 A	2300 min ⁻¹	88 m ³ /h	33 dBA	0,73 kg	IP34
SIKU 150 LDL	230 V	24 W	0,13 A	2400 min ⁻¹	265 m ³ /h	37 dBA	1,14 kg	IP34

Modell	D (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
SIKU 100 LDL	99	152	120	126	30
SIKU 100 LDTL Fresh Time	99	152	120	135	30
SIKU 100 LDAL / LDATL	99	152	120	126	40
SIKU 100 LD Light TL	99	160	160	126	30
SIKU 150 LDL	147,5	206	165	154	36

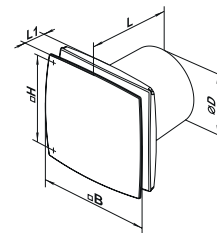

Modifikationen und Modelloptionen

SIKU LD A ist mit einer Frontplatte aus poliertem Aluminium ausgestattet.

SIKU LD L ist mit einem Kugellagermotor zur langen Betriebsdauer und Montage in einer beliebigen Lage ausgestattet. Für ca. 40.000 Betriebsstunden ausgelegt.

SIKU LD T verfügt über einen Zeitschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten.

SIKU LD Fresh Time ist mit einer Frontplatte aus einem römischen Ziffernblatt ausgestattet.

SIKU LD Light L ist mit einem Kugellagermotor zur langen Betriebsdauer und Montage in einer beliebigen Lage ausgestattet. Für ca. 40.000 Betriebsstunden ausgelegt.

SIKU LD Light T verfügt über einen Zeitschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten.

L = Kugellager; T = Nachlaufzeit; T1 = Anlaufverzögerung und Nachlaufzeit; TH = Nachlaufzeit und Feuchtigkeitssensor; TP = Nachlaufzeit und Bewegungssensor; V = Zugschalter

Steuerung

Manuelle Steuerung:

- Der Ventilator wird mit einem Lichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteuert.
- Die Drehzahlregelung erfolgt mit einem Thyristor-Drehzahlregler (SIKU Zubehör). Mehrere Ventilatoren können an einen Drehzahlregler angeschlossen werden.

Der Drehzahlregler darf nicht an Ventilatoren mit den Optionen T, TH, TP, VT, VTH angeschlossen werden.

Automatische Steuerung:

- Mit der elektronischen Steuereinheit SIKU BU-1-60 (Art. Nr. 50121). Diese Steuereinheit ist als Zubehör erhältlich.
- Mit dem eingebauten Nachlaufschalter (T). Nach dem Ausschalten über den Schalter läuft der Ventilator von 2 bis 30 Minuten nach.

Verfügbare Modelle Kugellager	Artikelnummer	Verpackungseinheit
SIKU 100 LDL	(Art. Nr. 30204)	12 Stück
SIKU 100 LDTL	(Art. Nr. 30206)	12 Stück
SIKU 100 LDTL Fresh Time	(Art. Nr. 50097)	12 Stück
SIKU 100 LDAL (Alu)	(Art. Nr. 30427)	12 Stück
SIKU 100 LDATL (Alu)	(Art. Nr. 30428)	12 Stück
SIKU 100 LD Light TL Grün	(Art. Nr. 30476)	8 Stück
SIKU 100 LD Light TL Blau	(Art. Nr. 30477)	8 Stück
SIKU 150 LDL	(Art. Nr. 50550)	7 Stück

L = Kugellager; T = Nachlaufzeit; T1 = Anlaufverzögerung und Nachlaufzeit; TH = Nachlaufzeit und Feuchtigkeitssensor; TP = Nachlaufzeit und Bewegungssensor; V = Zugschalter

Zubehör

LUFTLEITUNGEN



GITTER UND LÜFTUNGSHAUBEN



RÜCKSCHLAGKLAPPE



SCHLAUCHSCHELLEN



REGLER



CE IP34

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.