

PRODUKT SIKU PF-SERIE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- zur Ventilation für kleine und mittlere Räume
- geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- einfache Montage (Schrauben)
- Abs-Plastik Gehäuse
- auch für Rohrdurchmesser $\varnothing 125$ mm

VERFÜGBARE MODELLE MIT GLEITLAGER	VE	VERFÜGBARE MODELLE MIT KUGELLAGER	VE
SIKU 100 PF (Art. 27524)	12	SIKU 100 PF-L (Art. 27525)	12
		SIKU 125 PF-L (Art. 27526)	12



ÜBERSICHT


Leistungsdiagramm

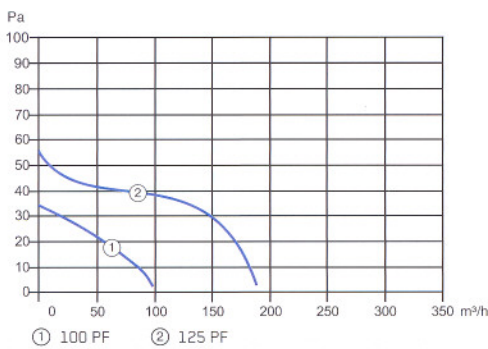

Leistungsdaten

Type	Spannung bei 50 Hz/V	Leistung (Watt)	Drehzahl pro Minute	Förder- menge (m ³ /h)	Druck (Pa)	Geräusch- pegel (dBA 3m)	Gewicht (Kg)
100 PF	220-240	14	2300	98	35	34	0,47
125 PF	220-240	16	2400	185	55	35	0,58

Maße - Skizze

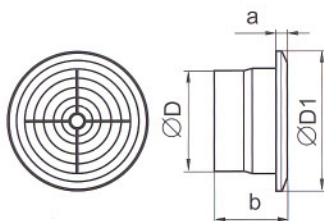

Maße (mm)

Type	a	b	D	D1
100 PF	12	99	100	141
125 PF	14	100	125	166
150 PF	15	116	150	188