

## LIBECCIO BN #9314253

Gehäuse Chrom gebürstet,  
Wendeflügel Wenge (sichtbar)/  
Astpinie, Ø 142 cm

- 2 Satz mit je 3 Flügeln im Lieferumfang (Ø 120 und 142 cm)
- absolut ruhiger Lauf

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf den Motor



**LIBECCIO BN #9314220** Gehäuse Chrom gebürstet, Wendeflügel Ahorn (sichtbar)/Kirschbaum, Ø 120 cm




**LIBECCIO WE #9314254** Gehäuse Lack weiß, Wendeflügel Ahorn/Kirschbaum (sichtbar), Ø 120 cm



**LIBECCIO BN #9314253** Gehäuse Chrom gebürstet, Wendeflügel Wenge/Astpinie (sichtbar), Ø 142 cm



**LIBECCIO WE #9314254** Gehäuse Lack weiß, Wendeflügel Lack weiß (sichtbar)/Lack lichtgrau Ø 142 cm

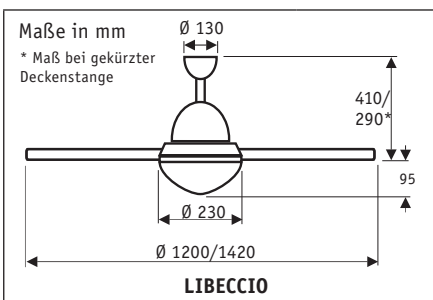

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	19 - 64
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	120/142
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	160
Gewicht (kg)	8,3
<b>Befestigung:</b> Mit 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

## 1 Ventilator, 2 Größen und 4 verschiedene Designs!

- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- 3 Stufen über Fernbedienung.
- 2 x 40 Watt Milchglasleuchte (E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).

### Funk-Fernbedienung

(Motor 3-Stufen/  
Licht Ein/Aus) mit  
Wandhalter im  
Lieferumfang enthalten.



### Optionen:

- Optional wandregelbar (Seite 112).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 110).

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
<b>LIBECCIO BN</b>	<b>9314253</b>	Chrom gebürstet	Ø 120 cm: Kirschbaum/Ahorn Ø 142 cm: Wenge/Astpinie
<b>LIBECCIO WE</b>	<b>9314254</b>	Lack weiß	Ø 120 cm: Kirschbaum/Ahorn Ø 142 cm: Lack lichtgrau/Lack weiß