

LIBECCIO BN #9314253

Gehäuse Chrom gebürstet,
Wendeflügel Wenge (sichtbar)/
Astpinie, Ø 142 cm

- 2 Satz mit je 3 Flügeln im Lieferumfang (Ø 120 und 142 cm)
- absolut ruhiger Lauf

15 JAHRE GARANTIE
auf den Motor



LIBECCIO BN #9314220 Gehäuse Chrom gebürstet,
Wendeflügel Ahorn (sichtbar)/Kirschbaum, Ø 120 cm




LIBECCIO WE #9314254 Gehäuse Lack weiß, Wendeflügel Ahorn/Kirschbaum (sichtbar), Ø 120 cm



LIBECCIO BN #9314253 Gehäuse Chrom gebürstet,
Wendeflügel Wenge/Astpinie (sichtbar), Ø 142 cm



LIBECCIO WE #9314254 Gehäuse Lack weiß, Wendeflügel Lack weiß (sichtbar)/Lack lichtgrau Ø 142 cm

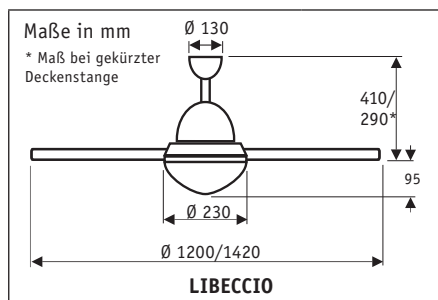

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	19 - 64
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	120/142
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	160
Gewicht (kg)	8,3
Befestigung: Mit 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

1 Ventilator, 2 Größen und 4 verschiedene Designs!

- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- 3 Stufen über Fernbedienung.
- 2 x 40 Watt Milchglasleuchte (E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).

Optionen:

- Optional wandregelbar (Seite 112).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 110).

Funk-Fernbedienung

(Motor 3-Stufen/
Licht Ein/Aus) mit
Wandhalter im
Lieferumfang enthalten.



Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
LIBECCIO BN	9314253	Chrom gebürstet	Ø 120 cm: Kirschbaum/Ahorn Ø 142 cm: Wenge/Astpinie
LIBECCIO WE	9314254	Lack weiß	Ø 120 cm: Kirschbaum/Ahorn Ø 142 cm: Lack lichtgrau/Lack weiß