



- profilierte Kunststoffflügel für beste Luftleistung
- absolut ruhiger Lauf
- gleichmäßige Lichtstreuung durch hochwertiges Leuchtenglas

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

MIRAGE BN #9313211
Gehäuse Chrom gebürstet,
Flügel Kunststoff, Lack schwarz
hier mit 3 montierten Flügeln

wahlweise mit 2, 3 oder 4 Flügeln zu montieren!



MIRAGE BN #9313220 Gehäuse Chrom Lack weiß,
Flügel Kunststoff, Lack weiß, hier mit 3 Flügeln




MIRAGE BN #9313210 Gehäuse Chrom gebürstet,
Flügel Kunststoff, Lack grau, hier mit 3 Flügeln



MIRAGE BN #9313210 Gehäuse Chrom gebürstet,
Flügel Kunststoff, Lack schwarz, hier mit 2 Flügeln



MIRAGE BN #9313211 Gehäuse Chrom gebürstet,
Flügel Kunststoff, Lack grau, hier mit 4 Flügeln

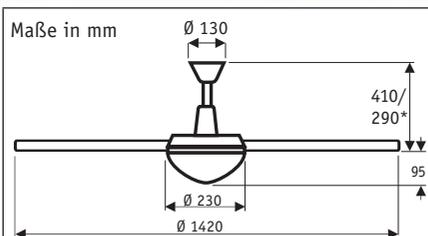

MIRAGE	
Flügelanzahl	2/3/4
Leistung Motor (W)	19 - 53
Leistung Leuchte max. (W)	2 x 40
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	142
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	230
Gewicht (kg)	7,5
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

Eine elegante, schlanke Erscheinung in jedem Raum

- 3 Stufen über Fernbedienung schaltbar.
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Mit integrierter Milchglasleuchte (max. 2 x 40 W E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 22°).

Optionen:

- Optional wandregelbar.
- Längere Deckenstangen für hohe Räume.

Infrarot-Fernbedienung

(Motor 3-Stufen/
Licht an/aus) mit
Wandhalter im
Lieferumfang enthalten.



Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
MIRAGE BN-SW	9313211	Chrom gebürstet	Kunststoff, Lack schwarz
MIRAGE BN-GR	9313210	Chrom gebürstet	Kunststoff, Lack silbergrau
MIRAGE WE-WE	9313220	Lack weiß	Kunststoff, Lack weiß