



**MERCURY BN #9513270**  
Gehäuse Chrom gebürstet, Wendeflügel Nussbaum (sichtbar)/Lack silber


- Wendeflügel aus Holz Lack Silber/ Nussbaum
- absolut ruhiger Lauf

**OBJEKT-VENTILATOR**  
Besonders geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros und Gastronomie

**25 JAHRE GARANTIE**  
auf den Motor



**MERCURY BN #9513270** Gehäuse Chrom gebürstet, Wendeflügel Nussbaum/Lack silber (sichtbar)

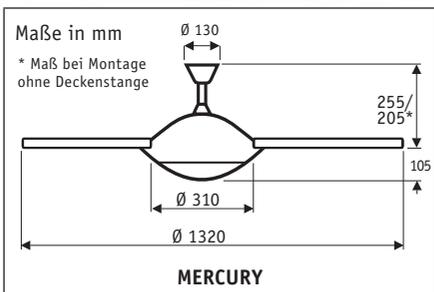

Flügelanzahl	5
Leistung Motor (W)	20 - 69
Spannung (V/Hz)	230~50
Leistung Leuchte max. (W)	2 x 40
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	175
Gewicht (kg)	10,0
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

### Der moderne Mittelpunkt der Wohnung - Deckenventilator und Leuchte zugleich

- 3 Stufen über Fernbedienung schaltbar.
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).
- Mit integrierter Opalglasleuchte (max. 2x 40 Watt E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.

**Infrarot-Fernbedienung**  
(Motor 3-Stufen/ Licht an/aus) mit Wandhalter im Lieferumfang enthalten.

#### Optionen:

- Optional wandregelbar (Seite 112).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 110).

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
MERCURY BN	9513270	Chrom gebürstet	Lack silber/Nussbaum