



TROPICAL 140 IPX5 #61742
strahlwassergeschützt, Gehäuse und Flügel Lack lichtgrau


- IPX5 Strahlwasserschutz
- italienisches, schnörkelloses Design
- höchste Luftleistung und Reichweite - auch bei sehr hohen Decken noch wirkungsvoll

IPX5
Strahlwasserschutz
unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser



Maße in mm

** Maß bei gekürzter Deckenstange

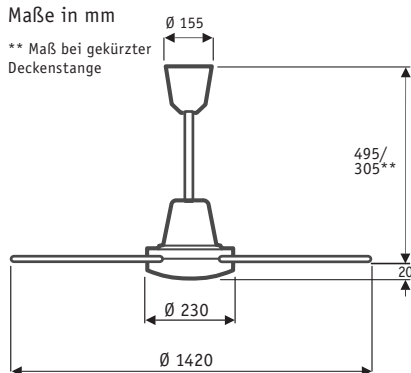

TROPICAL 140 IPX5

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	24 - 70
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	142
Anzahl Stufen	1 (4-5)*
Drehzahl max. (U/min)	231
Gewicht (kg)	6,1



Tropical 140 #61742 ideal für den Einsatz in der industriellen und gewerblichen Produktion, in der Landwirtschaft, im Freien und überall da, wo Schmutz, Staub und Nässe zum Alltag gehören - die spezielle Kapselung des Motors und die antikorrosive Beschichtung der Bauteile ermöglichen dies.

Wenn`s richtig hart wird - unempfindlich gegen Dreck, Staub und Nässe

- IPX5 strahlwassergeschützt nach EN 60529 (97)+A1(00).
 - Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
 - Gewuchteter Motor und Flügel.
 - Motorgehäuse aus schlagfestem, UV-beständigen Kunststoff, Farbe lichtgrau.
 - Flügel, Motorschaft und Deckenstange verzinktes Stahlblech, antikorrosiv behandelt.
 - Flügel schlag- und kratzfest mit UV-beständigem, vergilbungsfreiem Kunstharz oberflächenbeschichtet, Farbe lichtgrau.
 - Montage auch an Schrägen (bis 38°).
- Optionen:**
- *Optional wandregelbar (Seite 114-115). *Steuerung immer separat mitbestellen.*
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 119).

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
TROPICAL 140 IPX5	61742	Lichtgrau	Lack lichtgrau