



CasaFan LIBELLE BN #9413250
Gehäuse Chrom gebürstet, hier mit 4 Flügeln Acrylglas klar


- transparente Acrylglasflügel
- mit 2, 3 oder 4 Flügeln zu betreiben
- absolut ruhiger Lauf



CasaFan LIBELLE WE #9413251
Gehäuse Lack weiß, hier mit 3 Flügeln Acrylglas klar



CasaFan LIBELLE BN #9413250 Gehäuse Chrom gebürstet, hier mit 2 Flügeln Acrylglas klar

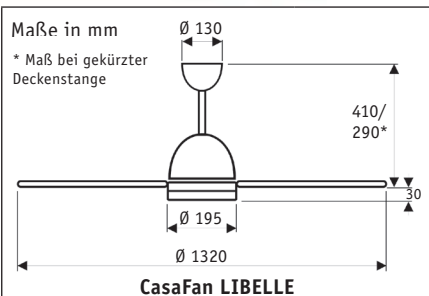

Flügelanzahl	2/3/4
Leistung Motor (W)	19 - 82
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	160
Gewicht (kg)	7,5

Befestigung: Mit 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

Unauffällig edel, wahlweise mit 2, 3 oder 4 Flügeln mit transparenter Leichtigkeit

- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- 3 Stufen über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).

Optionen:

- Optional wandregelbar (Seite 112).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 110).

Funk-Fernbedienung
Funk-Fernbedienung (Motor 3-Stufen/Lichtdimmung) mit Wandhalter im Lieferumfang enthalten.



Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügel
CasaFan LIBELLE BN	9413250	Chrom gebürstet	Acrylglas klar (2, 3 oder 4 montierbar)
CasaFan LIBELLE WE	9413251	Lack weiß	Acrylglas klar (2, 3 oder 4 montierbar)