

UNIPACKED
komplett
montagebereit
mit Motor und
Flügel

- puristische Zylinderform
- ruhiger, gewuchteter Lauf
- auf Wunsch mit Leuchte

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

THE ZONIX SN #FP4620SN

Gehäuse Nickel satiniert,
mit Wendeflügel Kirschbaum/
Nussbaum (sichtbar)



Optionaler Dekoaufsatz
Zonix #HA4620CY
(Kirschbaum geflochten)



Optionaler Dekoaufsatz
Zonix #HA4620WA
(Nussbaum geflochten)



Optionale Leuchte
1 x 13 W* E27
Zonix #LK4620SN
(Nickel satiniert)
oder #LK 46200B
(Oil rubbed bronze)




Optionaler Zusatz-Flügelsatz
Ø 112, Lack Nickel satiniert,
#B4442SN

Optionaler Zusatz-Wendeflügelsatz
Ø 112, Farbe Kirschbaum/
Nussbaum, #B4442CWR

Optionaler Zusatz-Flügelsatz
Ø 112, Lack schwarz,
#B4442BL

*Diese Ventilatorleuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse: E bis A++.

Maße in mm

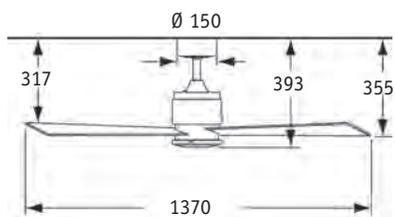

THE ZONIX

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	13 - 70
Größe Ø cm	137
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen (Wandsch.)	4
Drehzahl max. (U/min)	150
Gewicht (kg)	10,0

Befestigung: mit 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

Klar und sachlich - auffällig unauffällig

- 3 Wendeflügel Ø 137 cm inklusive.
- Montage auch an Schrägen (bis 30°).
- 4-Stufen-Wandschalter.
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Flüsterleiser Lauf durch sehr hochwertige Motoren und Kugellager.
- Gewuchteter Motor und Flügel.

Optionen:

- Opalglasleuchte 1x 13 W für Energiesparleuchtmittel (siehe oben).
- Zusatz-Flügelsätze für Ø 112 cm lieferbar (siehe oben).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 124).
- Optional fernbedienbar (Seite 118/119).



THE ZONIX OB #FP46200B,
Gehäuse Oil rubbed bronze, Wendeflügel
Kirschbaum (sichtbar)/Nussbaum

**4-Stufen-
Wandschalter**
im Lieferumfang
enthalten.



Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
THE ZONIX SN	FP4620SN	Nickel satiniert	Kirschbaum/Nussbaum
THE ZONIX OB	FP46200B	Oil rubbed bronze	Kirschbaum/Nussbaum