

Pearl

78425

42"/105 cm

Ausführung: Edelstahl

Flügel in hellem Ahorn/weiß

3 Strahler

3 x 50 W, GU 10 (inklusive)

Ausrüstbar für Fernbedienung
oder Wandschalter

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb



Kingston

78065

42"/105 cm

Ausführung: gebürstetes Aluminium

Flügel in verwittertem Ahorn/Silber

3 Strahler

3 x 50 W, GU 10 (inklusive)

Ausrüstbar für Fernbedienung
oder Wandschalter

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb



78622

42"/105 cm

Ausführung: dunkles Zinn/Chrom

Flügel in Silber/Grafit

3 Strahler

3 x 50 W, GU 10 (inklusive)

Ausrüstbar für Fernbedienung
oder Wandschalter

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

Princess Euro

Technische Daten Deckenventilatoren


Option

Modell	Name	Modell im Durchmesser	Steuerung des Ventilators	Fernbedienung	Wandschalter	Sommer-Winterbetrieb	Neigungswinkel der Flügel	Motorgröße	Wattzahl (ohne Licht)
78014	Hercules Supreme	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	X	X	X	12°	153 x 15 mm	62.6/24.6/12
78017	Comet	52"/132 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 15 mm	58/40/26
78065	Kingston	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 12 mm	55/35/26
78155	Wave Form	52"/132 cm	Fernbedienung inklusive	X	X	X	13°	153 x 20 mm	45.6/23.7/10.2
78158	Turbo Swirl	30"/76 cm	Zugschalter	X	X	X	18°	153 x 12 mm	53/37/26
78171	Monarch Trio	52"/132 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 15 mm	58/40/26
78174	Airplane	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 12 mm	48/34/24
78182	Comet	52"/132 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 15 mm	58/40/26
78199	Princess Trio	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 10 mm	45/32/23
78263	Industrial	48"/122 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	172 x 10 mm	55/35/23
78321	Portland Ambiance	36"/90 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 10 mm	44/30/21
78324	Princess Trio	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 12 mm	45/32/23
78337	Industrial	48"/122 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	172 x 10 mm	52/35/25
78370	Cyclone	52"/132 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 15 mm	58/40/26
78425	Pearl	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 12 mm	55/35/26
78525	Audubon	48"/122 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 15 mm	52/35/25
78545	Hercules	52"/132 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 15 mm	60/41/28
78622	Princess Euro	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 10 mm	43/30/28
78623	Industrial	56"/142 cm	Wandschalter inklusive	X	X	X	8,5°	153 x 17 mm	61.8/51.1/26.6/11.0
78655	Airplane II	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	11°	153 x 12mm	43/30/26
78673	Turbo II	30"/76 cm	Zugschalter	X	X	X	18°	153 x 12 mm	53/37/26
78753	Helix Fusion	52"/132 cm	Zugschalter	X	X	X	12°	153 x 15 mm	58/40/26
78763	Wengue	30"/76 cm	Zugschalter	X	X	X	18°	153 x 10 mm	40/34/32
78764	Alloy	42"/105 cm	Zugschalter	X	X	X	14°	153 x 12 mm	47.4/33.8/30.0
78788	Flora Royal	30"/76 cm	Zugschalter	X	X	X	18°	153 x 12 mm	54/38/27

* Die Installation einer Fernbedienung oder eines Wandschalters ist möglich, beides gemeinsam zu installieren ist nicht möglich.

*2-Montage System:

Die in der Verpackung befindliche Stange kann, muss aber nicht am Deckenventilator installiert werden. Diese kann bei Bedarf auch ungenutzt bleiben, so dass Sie den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern verringern können. Dies ist z.B bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert.

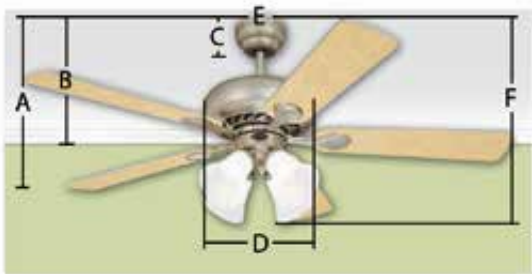

- A: Abmessung von der Decke bis zum unteren Ende der Flügelblätter
- B: Abmessung von der Decke bis zum unteren Ende des Schaltergehäuses
- C: Abmessung von der Decke bis zum unteren Ende der Abdeckung
- D: Breite des Motorengehäuses
- E: Breite der Abdeckung
- F: Abmessung von der Decke bis zum unteren Ende des Lampengehäuses

Alle Abmessungen in cm

	U/Min	Ampere	Netto Gewicht	Installation	Verlängerungsstange 30.5 cm/46 cm möglich?	A	B	C	D	E	F
	170/104/65	0.272/0.186/0.134	7,9 kg	*2-Montage System	Ja	334	/	61	266	130	431
	180/130/80	0.25/0.18/0.12	8,0 kg	*2-Montage System	Ja	31	/	6	29	15	38
	230/168/110	0.23/0.16/0.11	6,2 kg	*2-Montage System	Ja	33	31	6	24	13	38
	195/135/81	0.2/0.14/0.1	8,6 kg	**Nur mit Zwischenstange	Nein	29	/	6	25	15	36
	250/190/130	0.23/0.16/0.11	5,7 kg	*2-Montage System	Ja	19	28	6	17	13	38
	175/120/75	0.25/0.18/0.12	6,5 kg	*2-Montage System	Ja	25	38	6	25	13	40
	250/200/150	0.21/0.15/0.11	4,2 kg	*2-Montage System	Ja	25	38	6	25	13	40
	180/130/80	0.25/0.18/0.12	8,0 kg	*2-Montage System	Ja	31	/	6	29	15	38
	210/145/85	0.2/0.14/0.1	4,8 kg	*2-Montage System	Ja	23	32	6	17	13	46
	260/195/135	0.23/0.19/0.18	5,5 kg	**Nur mit Zwischenstange	Ja	25	36	6	20	13	/
	250/190/110	0.19/0.12/0.1	4,3 kg	**Nur mit Zwischenstange	Ja	15	30	6	15	13	43
	210/145/85	0.2/0.14/0.1	5,0 kg	*2-Montage System	Ja	23	32	6	17	13	46
	240/165/115	0.23/0.19/0.18	5,5 kg	**Nur mit Zwischenstange	Ja	25	37	6	20	13	/
	180/130/80	0.25/0.18/0.12	6,3 kg	*2-Montage System	Ja	29	34	6	28	13	/
	235/170/110	0.23/0.15/0.11	4,9 kg	*2-Montage System	Ja	28	30	6	19	13	38
	240/165/115	0.26/0.18/0.12	6,0 kg	*2-Montage System	Ja	29	30	6	22	13	39
	170/125/75	0.26/0.18/0.12	8,1 kg	*2-Montage System	Ja	34	/	6	27	13	41
	220/150/85	0.2/0.14/0.1	5,0 kg	*2-Montage System	Ja	26	31	6	17	13	40
	213/192/138/91	0.29/0.26/0.19/0.13	7,3 kg	**Nur mit Zwischenstange	Ja	44	50	6	19	13	/
	200/145/85	0.19/0.13/0.09	5,2 kg	*2-Montage System	Ja	28	34	6	25	13	41
	250/190/130	0.23/0.16/0.11	6,5 kg	*2-Montage System	Ja	19	28	6	17	13	38
	175/125/80	0.25/0.18/0.12	7,7 kg	*2-Montage System	Ja	26	30	6	27	13	44
	280/230/185	0.18/0.15/0.16	5,45 kg	**Nur mit Zwischenstange	Ja	23	26	6	17	13	31
	218/158/110	0.214/0.149/0.150	6,5 kg	**Nur mit Zwischenstange	Ja	18	28	6	17	13	30
	240/180/120	0.23/0.17/0.12	5,3 kg	*2-Montage System	Ja	22	/	6	17	13	38

**** Nur mit Zwischenstange:**

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Je nach Modell kann alternativ auch eine Verlängerungsstange in den Größen 12"/30,5 cm oder 18"/46 cm verwendet werden.

*****Hugger:**

Dieser Deckenventilator kann nicht mit einer Verlängerungsstange aufgerüstet werden.

******3-Montage System**

Das Gerät kann, durch eine spezielle mitgelieferte Halterung, direkt unter die Decke montiert werden (Hugger). Alternativ wird es mit oder ohne Zwischenstange montiert.