


Modulartechnik vielseitig und einfach einsetzbar

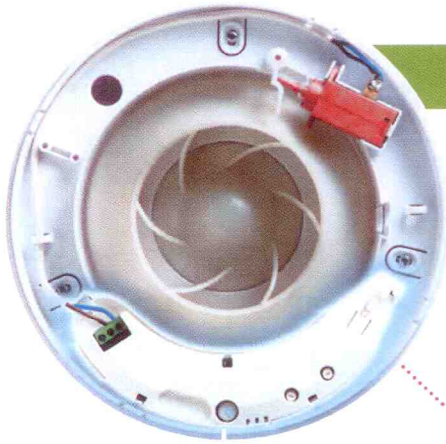


Wählen Sie Ihren Favoriten – iCON 15, iCON 30, iCON 60,

fügen Sie einfach ein
Modul hinzu, jedes
Modul passt in jeden
Lüfter

Flexible Befestigungslaschen
für unebene Untergründe

Einfacher Einrasten für die
Abdeckung

Austauschbares
"Einklick"-Modul,
schnell eingesetzt
und verdrahtet

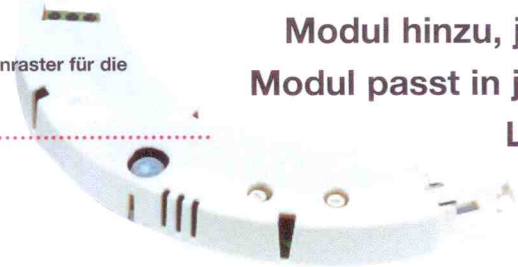


TECHNISCHE DATEN

| Ausführung | iCON 15 | iCON 30 | iCON 60 |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Volumenstrom | 76 m³/h | 118 m³/h | 260 m³/h |
| Schalldruckpegel dB(A) in 3 m | 35 | 34,5 | 44,5 |
| Lauftrad | Axial | Zentrifugal/Axial | Zentrifugal/Axial |
| Einbau (Wand oder Decke) | Unterputz | Unter- und Aufputz | Unter- und Aufputz |
| Gewicht (kg) | 0,74 | 1,11 | 1,97 |
| anschliessbar an Luftkanäle | bis 4 m | über 9 m | über 9 m |
| Auslass (Ø) | 100 mm (4") | 100 mm (4") | 150 mm (6") |
| Leistungsaufnahme | 14,5W | 30W | 75W |
| Spannung | 230V/1PH/50Hz | 230V/1PH/50Hz | 230V/1PH/50Hz |
| max. Umgebung- temperatur | 40°C | 40°C | 40°C |
| Schutzart | □, △, IPX4 | □, △, IPX4 | □, △, IPX4 |



**Chrom –
die perfekte Blende**

LEISTUNGSDIAGRAMM

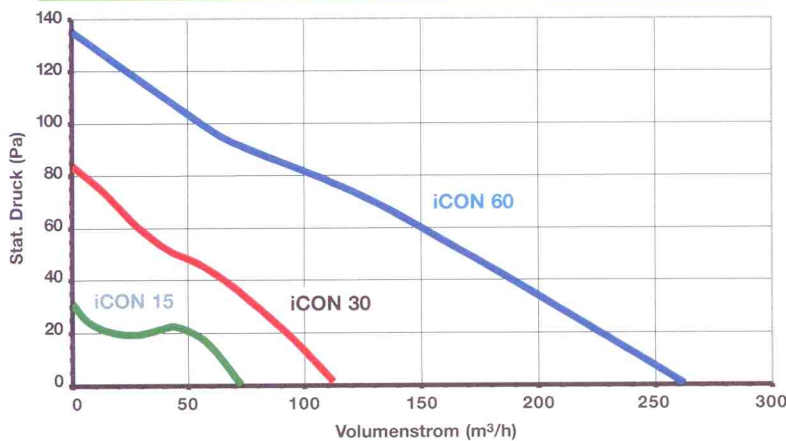

Farbige iCONs bereichern den modernen Alltag, in dem sie optisch mit jedem Einrichtungsstil harmonieren. Dezent und elegant sorgen sie für eine unaufdringliche und zuverlässige Belüftung.


Jeder Lüfer wird standardmäßig mit einer weißen Frontblende geliefert. Zusätzliche Blenden sind in der Farbe weiß, anthrazit, gold und silber erhältlich sowie in der edlen Chrom-Ausführung.

| MODUL | REGELUNG | FUNKTION |
|-------|-----------|---|
| Basis | | Ein-/Aus-Schaltung über externen Schalter, z.B. Lichtschalter, kein Modul erforderlich |
| PCM | Zugschnur | EIN-/AUS-Schaltung über Zugschnur |
| TM | Timer | Einstellbare Nachlaufzeit von 1 – 45 min. Ein-/Aus-Schaltung über externen Schalter, z.B. Lichtschalter |
| HTM | Feuchte | Einstellbar von 40 % bis 90 % r.F. Einstellbare Nachlaufzeit und Zugschnur |
| PRTM | Infrarot | Aktivierung durch passives Infrarot-Signal, zusätzlich mit einstellbarer Nachlaufzeit |
| PRHTM | Infrarot | Aktivierung durch Infrarot-Signal, zusätzlich mit Luftfeuchteregeung und einstellbarer Nachlaufzeit |

Unterputzmontage
iCON 15

Unterputzmontage
iCON 30 & iCON 60

Aufputzmontage
iCON 30 & iCON 60

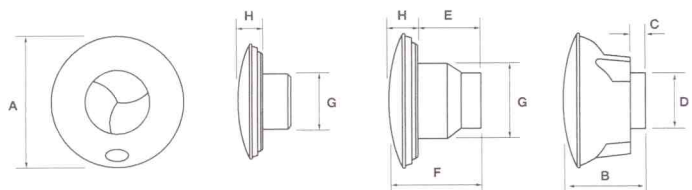

ABMESSUNGEN (mm)

| Modell | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| iCON 15 | 197 | - | - | - | 52 | 92 | 100 | 40 |
| iCON 30 | 225 | 141,3 | 29,4 | 97,5 | 100,9 | 144,3 | 147,9 | 43 |
| iCON 60 | 280 | 165,4 | 46,5 | 147,9 | 115 | 170,3 | 176,8 | 55 |