


## Specification / Spezifikation

Model-No / Modell Nr.	CD43019V12BLHWE
Dimension Roller / Abmessungen Walze	Ø 43 x 198 mm
Rated Voltage / Nennspannung	12VDC
Operating Voltage / Arbeitsspannung	8,0 ~ 15,0 VDC
Rated Current / Nennstrom	0,4 A +/- 18%
Power / Leistung	4,8 W
Rotating Speed / Umdrehungen	2700 rpm +/- 10%
Airflow / Luftdurchsatz	138 m <sup>3</sup> /h
Static Pressure / Statischer Druck	1,6 mm H <sub>2</sub> O
Noise Level / Geräusch	43 dBA
Weight / Gewicht	310 g
Material / Material	Aluminium
Bearing / Lager	Ball Bearing / Kugellager
Connection / Anschluss	2 wire / 2 Anschlusslitzen red/rot (+) / black/schwarz (-)

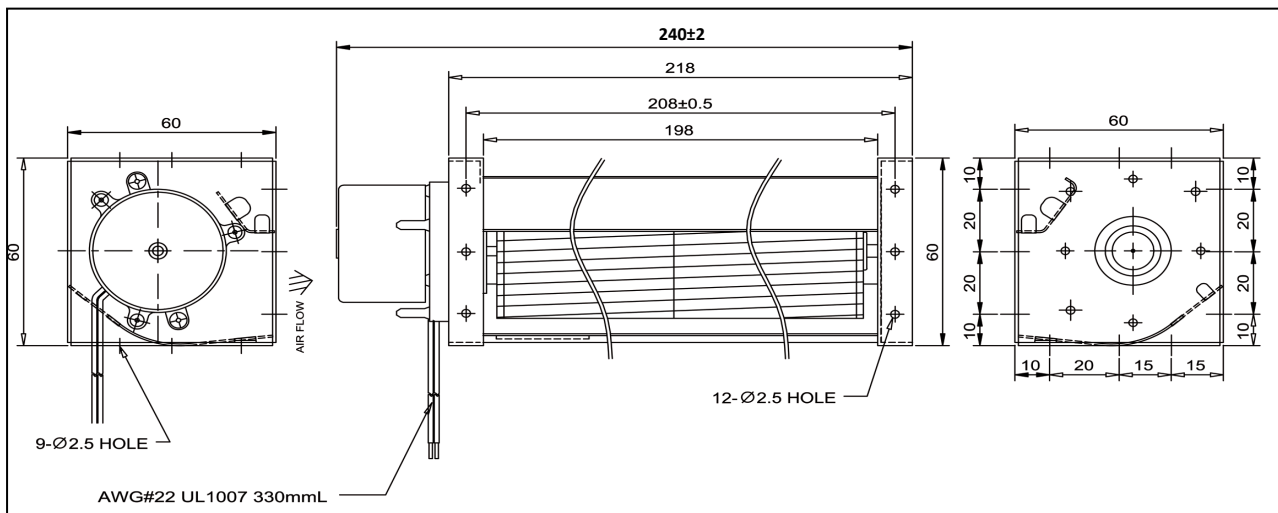

Safety Approvals / Prüfzeichen



Irrtum und Druckfehler vorbehalten / Errors and Omissions excepted