


## Modulartechnik vielseitig und einfach einsetzbar

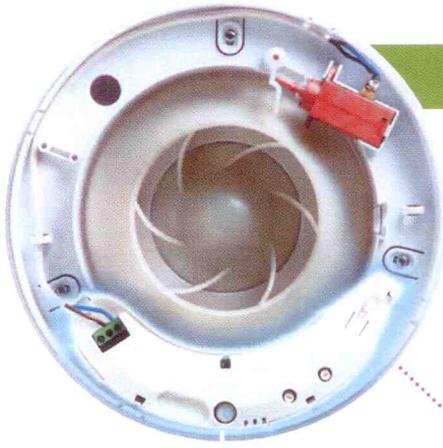

Wählen Sie Ihren Favoriten –


# iCON 15, iCON 30, iCON 60,

fügen Sie einfach ein  
Modul hinzu, jedes  
Modul passt in jeden  
Lüfter

Flexible Befestigungslaschen für unebene Untergründe

Einfacher Einrasten für die Abdeckung

Austauschbares "Einklick"-Modul, schnell eingesetzt und verdrahtet

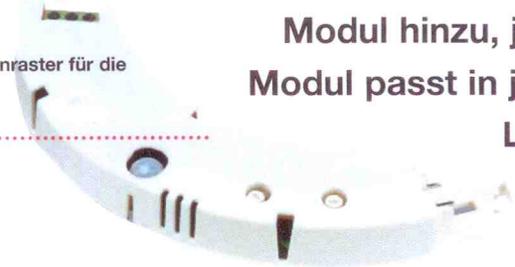


### TECHNISCHE DATEN

Ausführung	iCON 15	iCON 30	iCON 60
Volumenstrom	76 m³/h	118 m³/h	260 m³/h
Schalldruckpegel dB(A) in 3 m	35	34,5	44,5
Lauftrad	Axial	Zentrifugal/Axial	Zentrifugal/Axial
Einbau (Wand oder Decke)	Unterputz	Unter- und Aufputz	Unter- und Aufputz
Gewicht (kg)	0,74	1,11	1,97
anschliessbar an Luftkanäle	bis 4 m	über 9 m	über 9 m
Auslass (Ø)	100 mm (4")	100 mm (4")	150 mm (6")
Leistungsaufnahme	14,5W	30W	75W
Spannung	230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz
max. Umgebungstemperatur	40°C	40°C	40°C
Schutzart	□, △, IPX4	□, △, IPX4	□, △, IPX4



**Chrom – die perfekte Blende**

### LEISTUNGSDIAGRAMM

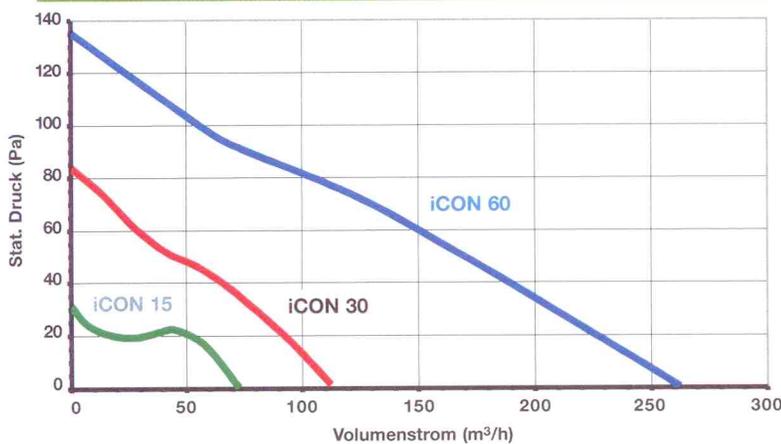

Farbige iCONs bereichern den modernen Alltag, in dem sie optisch mit jedem Einrichtungsstil harmonieren. Dezent und elegant sorgen sie für eine unaufdringliche und zuverlässige Belüftung.

Jeder Lüfer wird standardmäßig mit einer weißen Frontblende geliefert. Zusätzliche Blenden sind in der Farbe weiß, anthrazit, gold und silber erhältlich sowie in der edlen Chrom-Ausführung.


### MODUL REGELUNG FUNKTION

<b>Basis</b>	Ein-/Aus-Schaltung über externen Schalter, z.B. Lichtschalter, kein Modul erforderlich
<b>PCM Zugschnur</b>	EIN-/AUS-Schaltung über Zugschnur
<b>TM Timer</b>	Einstellbare Nachlaufzeit von 1 – 45 min. Ein-/Aus-Schaltung über externen Schalter, z.B. Lichtschalter
<b>HTM Feuchte</b>	Einstellbar von 40 % bis 90 % r.F. Einstellbare Nachlaufzeit und Zugschnur
<b>PRTM Infrarot</b>	Aktivierung durch passives Infrarot-Signal, zusätzlich mit einstellbarer Nachlaufzeit
<b>PRHTM Infrarot</b>	Aktivierung durch Infrarot-Signal, zusätzlich mit Luftfeuchteregeung und einstellbarer Nachlaufzeit

Unterputzmontage iCON 15

Unterputzmontage iCON 30 & iCON 60

Aufputzmontage iCON 30 & iCON 60

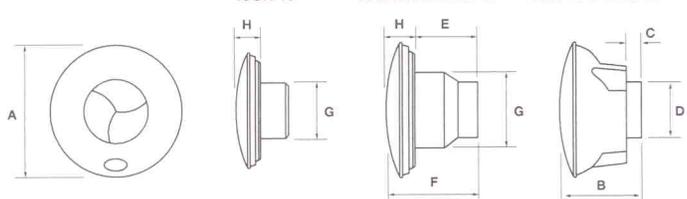

### ABMESSUNGEN (mm)

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
iCON 15	197	-	-	-	52	92	100	40
iCON 30	225	141,3	29,4	97,5	100,9	144,3	147,9	43
iCON 60	280	165,4	46,5	147,9	115	170,3	176,8	55