

iCON™ Chromblende Montageanleitung

Für alle iCON 15L Lüfter mit oder ohne Modul

Befestigung, Verdrahtung und Einstellung

Alle Installationen und Einstellungen müssen von einem Fachmann ausgeführt werden.


Vor der Montage bzw. Arbeiten am Lüfter bitte immer Strom abschalten.

Hinweis: - Die Anleitung für die iCON Chromblende, ist zur Einhaltung der Elektro- und BEAB-Richtlinien.


Bitte nachfolgende Anweisungen beachten. Fehlerhaftes anschließen der Stromleitungen können Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben. Airflow haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Befestigung und Verdrahtung


- Entfernen Sie die Frontblende, [siehe:Lüfteranleitung]. Bei Verwendung eines Moduls folgen Sie Schritt 2 bis 4, ansonsten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- Den Klemmblock (Lüsterklemme) aus dem Gehäuse heraus nehmen. Stecken Sie die Kontaktstifte des Moduls in den Klemmblock und verschrauben Sie diese mit einem passenden Schraubendreher. Stellen Sie sicher, dass die Kabel unter der Kabelklemme liegen.
- Das Modul mit der Kerbe auf die vorgesehene Befestigungsführung schieben.
- Die Seite mit dem Klemmblock über den 2 Haltestiften einrasten lassen.
- Verlegung der Hauptkabel im Lüfter:** Führen Sie die Hauptanschlusskabel des Lüfters durch den mitgelieferten Isolationsschlauch, ohne diesen zu beschädigen. Bei Verwendung eines Moduls kürzen Sie den Schlauch im Bedarfsfall. Verbinden Sie die Kabel mit der Stromanschlussklemme [siehe: iCON Lüfteranleitung mit Verdrahtungsschema] Achten Sie darauf, dass der Isolationsschlauch in der mitgelieferten und befestigten Zugentlastung fixiert ist. Befestigen Sie wieder die Frontblende [siehe: Lüfteranleitung].

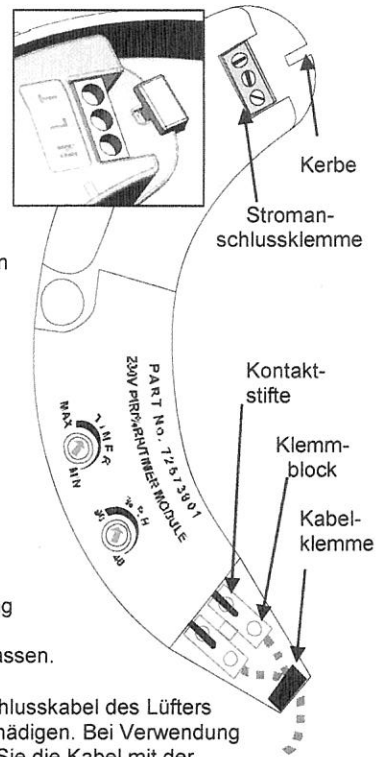

Lüfter ohne Modul

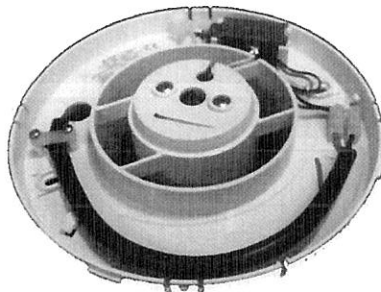

Lüfter mit Modul

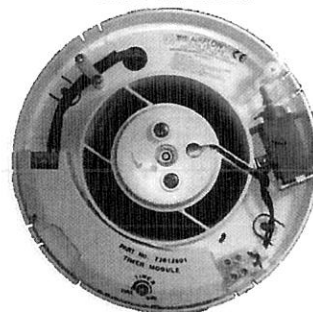

Module für 230V iCON-Geräte

Gebrauchsanweisung für 230V Module	Art.-Nr.	Verdrahtungsplan	Zeithkabelriegel	Zeitschalter ¹	Infrarot-Sensor	Feuchtigkeitsmesser ²	Kurzes Ziehkabel	Anschalteingang
Infrarot-, Feuchte-, Timer-Module	72025	A,B	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Feuchte-, Zugschnur-Modul	72023	A,B	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Infrarot-, Timer-Modul	72024	A,B	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Timer-Modul	72021	B	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Zugschnur-Modul	72020	A	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Hinweis: 1: 2 - 45 Minuten

2: 40% - 90 %RH