

TITANIUM WE #9513261
Gehäuse Lack weiß, Flügel Lack weiß hochglänzend

- Wende Flügel aus Holz
- absolut ruhiger Lauf
- gleichmäßige Lichtstreuung durch hochwertiges Leuchtenglas

OBJEKT-VENTILATOR
Besonders geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros und Gastronomie


25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

Infrarot-Fernbedienung

(Motor 3-Stufen/
Licht an/aus) mit
Wandhalter im
Lieferumfang enthalten.



TITANIUM BN #9513260 Gehäuse Chrom gebürstet, Wende Flügel Astpinie (sichtbar)/Buche

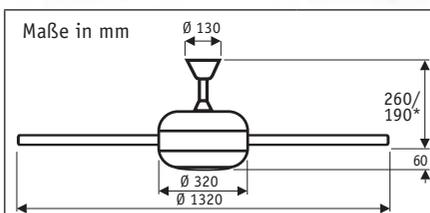

* Maß bei Montage ohne Deckenstange

TITANIUM

Flügelanzahl	5
Leistung Motor (W)	17 - 65
Leistung Leuchte max. (W)	2 x 40
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	195
Gewicht (kg)	8,7
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

Modernes Design, hohe Luftleistung und eine leistungsstarke Leuchte

- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
 - 2 x 40 Watt Milchglasleuchte (E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.
 - Gewuchteter Motor und Flügel.
 - Montage auch an Schrägen (bis 22°).
 - Besonders flach bei Montage ohne Deckenstange (nur 19 cm Decke - Flügel).
- Optionen:**
- Optional wandregelbar
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
TITANIUM BN	9513260	Chrom gebürstet	Astpinie/Buche
TITANIUM WE	9513261	Lack weiß	Lack weiß hochglänzend