



- Wendeblätter aus Holz
- absolut ruhiger Lauf
- gleichmäßige Lichtstreuung durch hochwertiges Leuchtenglas

**OBJEKT-VENTILATOR**  
Besonders geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros und Gastronomie

**25 JAHRE GARANTIE**  
auf den Motor


**ELICA BN #9513278**  
Gehäuse Chrom gebürstet, Sichelblätter Wenge

**Infrarot-Fernbedienung**

(Motor 3-Stufen/  
Licht an/aus) mit  
Wandhalter im  
Lieferumfang enthalten.



**ELICA WE #9513279** Gehäuse Lack weiß, Flügel Lack weiß hochglänzend

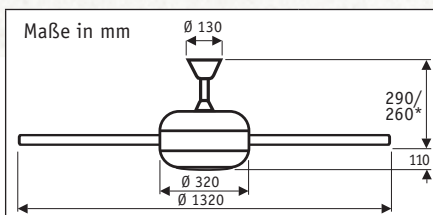

\* Maß bei Montage mit gekürzter Deckenstange

**ELICA**

Flügelanzahl	5
Leistung Motor (W)	17 - 65
Leistung Leuchte max. (W)	2 x 40
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	195
Gewicht (kg)	8,7
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

**Dynamisches Design kombiniert mit einer leistungsstarken Leuchte**

- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
  - 2 x 40 Watt Milchglasleuchte (E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.
  - Gewuchteter Motor und Flügel.
  - Montage auch an Schrägen (bis 22°).
  - Besonders flach bei Montage mit gekürzter Deckenstange.
- Optionen:**
- Optional wandregelbar.
  - Längere Deckenstangen für hohe Räume.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
<b>ELICA BN</b>	<b>9513278</b>	Chrom gebürstet	Wenge
<b>ELICA WE</b>	<b>9513279</b>	Lack weiß	Lack weiß hochglänzend