


## CABO FRIO NB #24235

Gehäuse New Bronze, Kunststoffflügel Buche kaffeebraun

- wasserbeständige Kunststoffflügel
- feuchtigkeitsbeständiges, rostfreies Gehäuse
- absolut ruhiger Lauf

**Für feuchte Umgebungsluft geeignet!**

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf den Motor

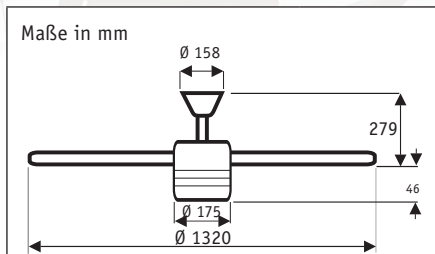

CABO FRIO

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	15 - 72
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (m. Wandsch.)	3
Drehzahl max. (U/min)	190
Gewicht (kg)	9,2
<b>Montage:</b> 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 64 - 95 mm	

### Perfekt für feuchte Umgebungen

- Feuchtigkeitsbeständig und rostfrei.
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 22°).

### Optionen:

- Optional fernbedienbar (Seite 116/117).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 124).

**3-Stufen-Wandschalter** im Lieferumfang enthalten (nicht feuchtegeschützt).



**CABO FRIO ZA #24238**  
Gehäusefarbe Zinn antik,  
Kunststoffflügel Schwarz antik



**CABO FRIO WE #24234**  
Gehäuse Lack weiß,  
Kunststoffflügel Lack weiß

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügel
CABO FRIO NB	24235	New Bronze	Kunststoff Buche kaffeebraun
CABO FRIO WE	24234	Lack weiß	Kunststoff Lack weiß
CABO FRIO ZA	24238	Zinn antik	Kunststoff Schwarz antik