

OUTDOOR ELEMENTS WEOD #24326

Gehäuse Aluminium, Lack weiß,
Kunststoffflügel weiß, glatt

**15 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

- Wasserbeständige Kunststoff- oder Teakholzflügel
- wetterbeständiges, rostfreies Gehäuse
- absolut ruhiger Lauf


IP44
Spritzwasserschutz
unempfindlich
gegen Feuchtigkeit

OUTDOOR LEUCHE

Opalglasschirm, E27,
max. 1 x 60 W E27,
auch für ESL geeignet.
Farben: **WEOD**=24336,
AROD=24337, **NBOD**=24335



Maße in mm

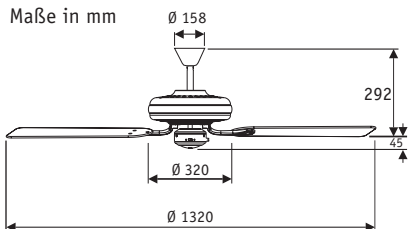

OUTDOOR ELEMENTS


Flügelanzahl	5
Leistung Motor (W)	15 - 63
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132/137
Anzahl Stufen (m. Zugsch.)	3
Drehzahl max. (U/min)	145/170
Gewicht (kg)	8,3
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 64 - 95 mm	

Für jedes Wetter geeignet

- Rostfrei für Außen (Alu oder Edelstahl).
- Motor IP44 (!) spritzwassergeschützt.
- 3-Stufen-Zugschalter.
- Vor-/Rückwärtslauf über Zugschalter.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage auch an Schrägen (bis 38°).

Optionen:

- Optionale Leuchten (Outdoor) verfügbar (siehe links).
- Optional wandregelbar (Seite 114-115).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Outdoor, Seite 120).

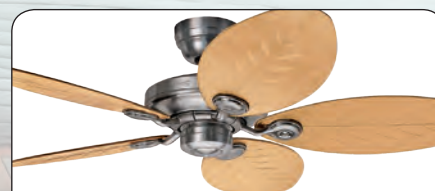

OUTDOOR ELEMENTS AROD #24325
Gehäuse Aluminium roh, Kunststoffflügel Palm-/Rattanoptik hell



OUTDOOR ELEMENTS NBOD #24323
Gehäuse New Bronze, Kunststoffflügel Palm-/Farnwedeloptik dunkelbraun



OUTDOOR ELEMENTS WBOD #24324
Gehäusefarbe Weathered Brick, Echtholzflügel Teakholz

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügel
OUTDOOR ELEMENTS WEOD	24326	Lack weiß	Kunststoff weiß, glatt
OUTDOOR ELEMENTS NBOD	24323	New Bronze	Kunststoff braun, Palm-/Farn
OUTDOOR ELEMENTS AROD	24325	Aluminium roh	Kunststoff hell, Palm-/Rattan
OUTDOOR ELEMENTS WBOD	24324	Weathered Brick	Teakholz natur

Die optionale Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++.