

PRODUKT SIKU S-SERIE (KLEINRAUMVENTILATOR)




PRODUKTBESCHREIBUNG

- flaches, elegantes Design
- zur Ventilation für kleine und mittlere Räume
- geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- einfache Montage (Schrauben)
- Abs-Plastik Gehäuse
- auch für Rohrdurchmesser Ø125 mm, Ø150 mm verfügbar
- geräuscharmer 7-Blatt Propeller
- lieferbar mit Nachlaufrelais (100 ST, 125 ST, 150 ST)
- Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2-30 Minuten
- lieferbar mit Nachlaufrelais und Hydrostat (ST-H); stufenlos einstellbar von 60%-90%

VERFÜGBARE MODELLE MIT GLEITLAGER	VE
SIKU 100 S (Art. 27522) SIKU 100 ST (Art. 27523) SIKU 100 ST-H (Art. 27948)	12
SIKU 125 S (Art. 27533) SIKU 125 ST (Art. 27907) SIKU 125 ST-H (Art. 27950)	12
SIKU 150 S (Art. 27811) SIKU 150 ST (Art. 28018)	8

ÜBERSICHT


Leistungsdiagramm

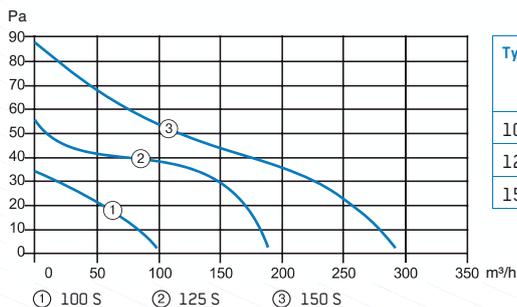

Leistungsdaten

Type	Spannung bei 50 Hz/V	Leistung (Watt)	Drehzahl pro Minute	Fördermenge (m³/h)	Druck (Pa)	Geräuschpegel (dBA 3m)	Gewicht (Kg)
100 S	220-240	14	2300	95	35	34	0,59
125 S	220-240	16	2400	180	55	35	0,75
150 S	220-240	24	2400	292	86	38	0,93

Maße - Skizze

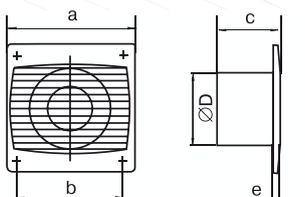

Maße (mm)

Type	a	b	c	D	e
100 S	150	120	108	100	12
125 S	176	140	114	125	12
150 S	205	165	132	150	13