

Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Doppelstock-Klemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10,
Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produkteigenschaften

- ✓ Durch die Brücke FBI 10-6 lassen sich in der oberen Etage die Rückleitungen der externen Verbraucher und der Leuchtanzeigen zu einer gemeinsamen Sammelschiene verbinden
- ✓ Vorteilhaft bei Steuerungen mit externen Stellantrieben, Magnetventilen und Endschaltern
- ✓ Damit lassen sich dreidrigte Leitungen platzsparend und systematisch verdrahten
- ✓ Mit zwei seitlich versetzten Durchgangsetagen und Schutzleiteranschluss mit Verbindung zur Tragschiene als PE-Sammelschiene

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918002381

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Anschlüsse	5
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Nennstrom I _N	34 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	66,5 mm
Höhe NS 35/7,5	69,5 mm

Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/15	77 mm
---------------	-------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A3
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118

Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141125
eCl@ss 7.0	27141125
eCl@ss 8.0	27141125

ETIM

ETIM 2.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC001329
ETIM 5.0	EC001329

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / PRS / UL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	28-12

 
 
UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cUL Recognized 	
---	--


Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Approbationen

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	26-12



UL Recognized		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

 

Zubehör

Trennplatte

DP-UKK 3/5 - 2770794



TS-KK 3 - 2770215



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

Abschlussdeckel

DG-UKK 3/5 - 2770817



D-UKK 3/5 - 2770024



Warnschild bedruckt

WS 5- 6 - 1004403



WS 4- 6 - 1004209



WS 3- 6 - 1004115



Brücke

Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

FB-150 METER - 0201595



LB 10-6 BU - 0202280



LB 10-6 GY - 0202358



LB 100-6 GY - 0202345



LB 100-6 RD - 0202316



LB 100-6 BU - 0202303



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

LB 10-6 RD - 0202293



FBI 100- 6 - 0201650



FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



EB 10- 6 - 0201139



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

EB 3- 6 - 0201142



EB 2- 6 - 0201155



USBR 2-7 - 2303239



USBRJ 2-7 - 2305538



SBRN 2-7 - 1413230



Kurzschlussstecker

Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

KSS 3- 6 - 0309523



KSS 6 - 0301547



Prüfstecker

RPS - 0201647



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Isolierhülse

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Zubehör

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304



Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018


Zubehör

PSB 3/10/4 - 0601292




Zeichnungen

Schaltplan

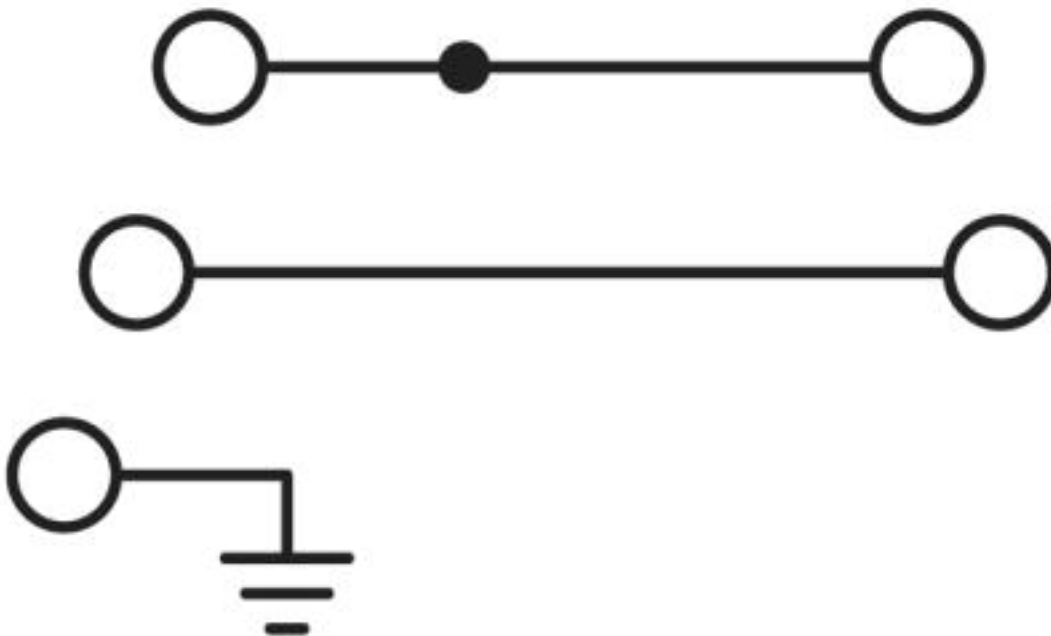

Doppelstock-Klemme - SLKK 5 - 0461018

Schaltplan

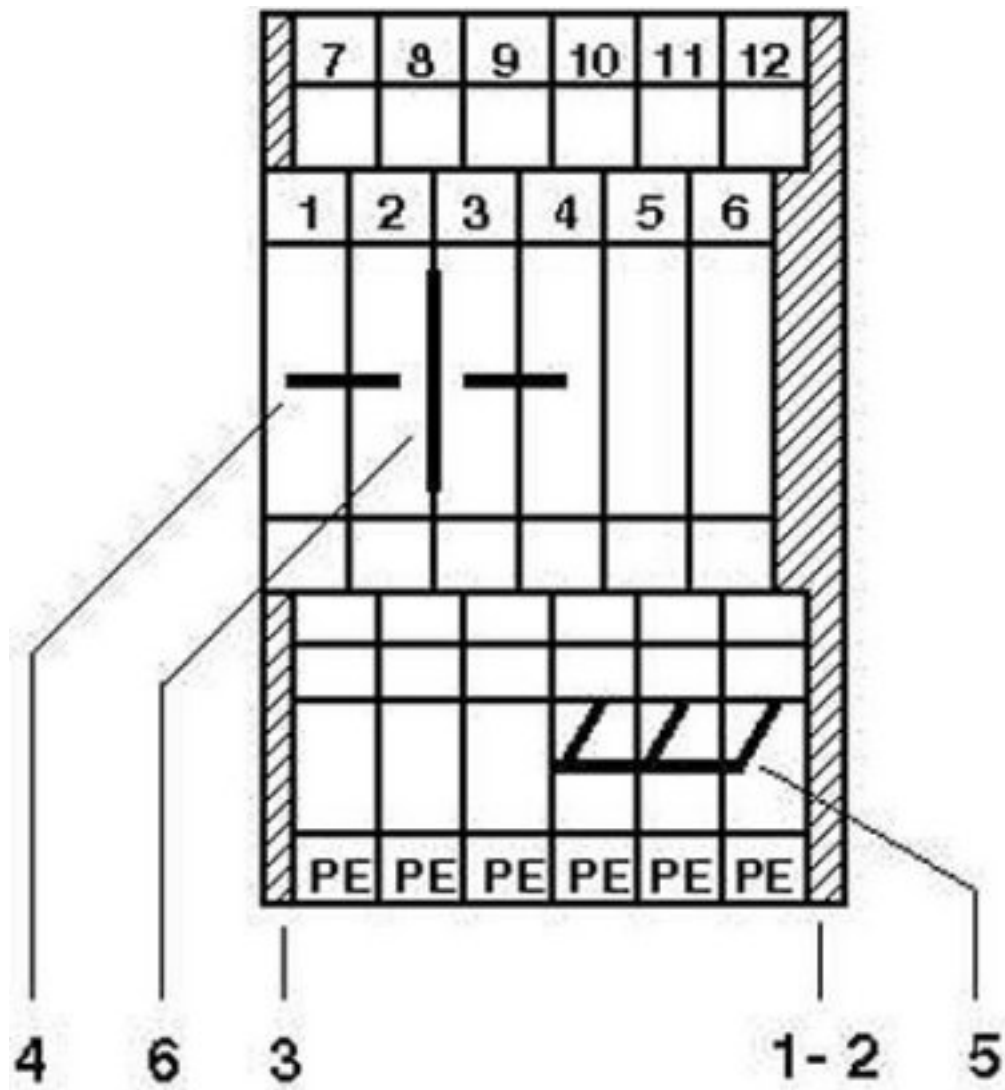

1 = Deckel
2 = Distanzdeckel
3 = Distanzplatte
4 = Feste Brücke
5 = Einlegebrücke
6 = Trennscheibe

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>