

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schaltbare Klemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918003609

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	76 A
Nennspannung U _N	800 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	64 mm
Breite	10,2 mm
Höhe NS 35/7,5	43,5 mm
Höhe NS 35/15	51 mm
Höhe NS 32	48,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm ²

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	15 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141127
eCl@ss 6.0	27141127
eCl@ss 7.0	27141127
eCl@ss 8.0	27141127

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000902
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	65 A
mm²/AWG/kcmil	18-6

UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	65 A
mm²/AWG/kcmil	24-6

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	65 A
mm²/AWG/kcmil	24-6

GOST 	
---	--

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Approbationen



cULus Recognized US

Zubehör

Abschlussdeckel

D-URK-ND - 0701121



Kurzschlussstecker

KSS 10 - 0310541



Trennplatte

TS-URK-ND - 0701105



Klemmenmarker unbeschriftet

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Brücke

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

FBI 2-10 - 0203483



FBI 10-10 - 0203276



EB 2-10 - 0203153



EB 3-10 - 0203328



EB 10-10 - 0203137



SB 2-10/15 - 0203234



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419



PSBJ 4/15/6 WH - 0303312



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

PSBJ 4/15/6 RD - 0303325



PSBJ 4/15/6 BU - 0303354



PSBJ 4/15/6 YE - 0303367



PSBJ 4/15/6 GN - 0303370



PSBJ 4/15/6 VT - 0303383



PSBJ 4/15/6 GY - 0303396



Schaltbare Klemme - URK-ND 2 - 0701095

Zubehör

PSBJ 4/15/6 BK - 0303406




PSB 4/7/6 - 0303299



Zeichnungen

Schaltplan

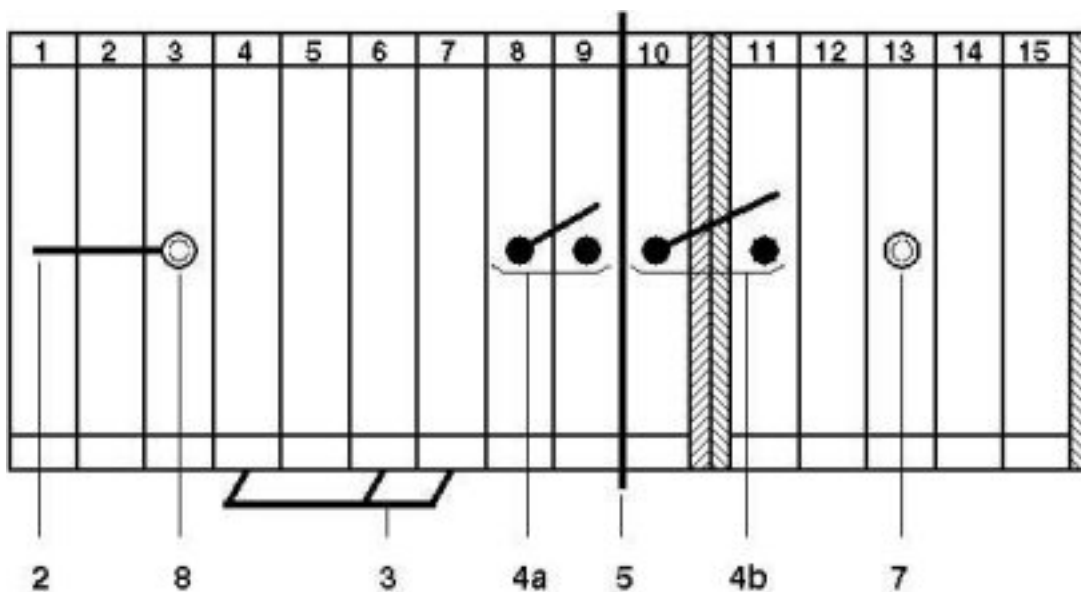

2 = Feste Brücke
3 = Einlegebrücke
4a = Schaltbrücke für 2 Klemmen, kurze Lasche
4b = Schaltbrücke für 2 Klemmen, lange Lasche, 2 Deckel dazwischen
5 = Trennscheibe, zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen
7 = Prüfsteckerbuchse
8 = Prüfsteckerbuchse, isoliert