

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm²,
AWG: 20 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Produkteigenschaften

- ✓ Die geschlitzten Stecker erlauben anstelle einer 6,3-mm-Flachsteckhülse auch eine vollisolierte bzw. zwei blanke 2,8-mm-Steckhülsen aufzuschieben
- ✓ Die Gehäusewände ragen nur wenig über die Metallteile hinaus, weil vom Anschluss vollisolierter Steckhülsen ausgegangen wird
- ✓ Der frontale Flachsteckanschluss ist die optimale Verdrahtungskonzeption, wenn beengte Platzverhältnisse herrschen und Kabelkanäle nahe an die Klemmenleiste gerückt werden müssen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918052508

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	8
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	32 A (abhängig von der Flachsteckhülse)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	32 A (abhängig von der Flachsteckhülse)
Nennspannung U _N	800 V (Spannungsangaben für Flachsteckverbindungen nach EN 61210 sind u. a. abhängig von Nenngröße, Material und Isolation der Steckhülse sowie dem Leiterquerschnitt.)
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	68 mm

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/7,5	44 mm
Höhe NS 35/15	51,5 mm
Höhe NS 32	49 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	10
Anschlussart	Flachsteckanschluss
Flachsteckanschluss	6,3/2,8 x 0,8 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	

GOST 
--

DNV



Zubehör

Abschlussdeckel

D-UVKB 4 - 1920024



Trennplatte

TS-K - 1302215



Klemmenmarker unbeschriftet

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Isolierhülse

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Brücke

FBI 100- 6 - 0201650



FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



Tragschiene

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Zubehör

E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304



PSB 3/10/4 - 0601292




Zeichnungen

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Schaltplan



Schaltplan

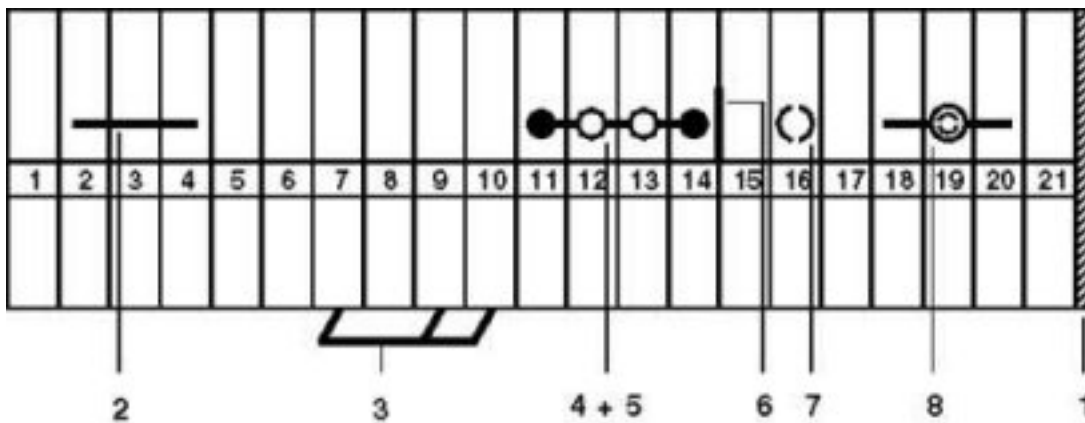

1 = Deckel
2 = Feste Brücke
3 = Einlegebrücke
4 = Isoliersteg
Schaltbrücke
5 = Isoliersteg
6 = Trennscheibe
7 = Abteilungstrennplatte
8 = Prüfsteckerbuchse

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>