

Trennklemme - URKN-A - 0701008

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Trennklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918105525

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	70 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	68 mm
Breite	10,2 mm
Höhe NS 35/7,5	50,5 mm
Höhe NS 35/15	58 mm
Höhe NS 32	55 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²

Trennklemme - URKN-A - 0701008

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm ²
Anschlussart	Spezial- und Mischanschluss
Abisolierlänge	14 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141127
eCl@ss 6.0	27141127
eCl@ss 7.0	27141127
eCl@ss 8.0	27141127

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902

Trennklemme - URKN-A - 0701008

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Abschlussdeckel

D-URKN - 5032044



Kurzschlussstecker

KSS 10 - 0310541



Trennplatte

Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

TS-RKN - 0302216



Abteilungstrennplatte

ATS-SSK 116/RKN - 0203221



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

UCT-TM 10 - 0829142



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Brücke

IS-URKN - 3001941



FBI 2-10 - 0203483



FBI 10-10 - 0203276



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

EB 2-10 - 0203153



EB 3-10 - 0203328



EB 10-10 - 0203137



SB 2-10/15 - 0203234



Isolierhülse

ISSBI 10-10 - 0301521



Tragschiene

Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Trennklemme - URKN-A - 0701008

Zubehör

E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse



PSB 4/7/6 - 0303299



Zeichnungen

Trennklemme - URKN-A - 0701008


Schaltplan

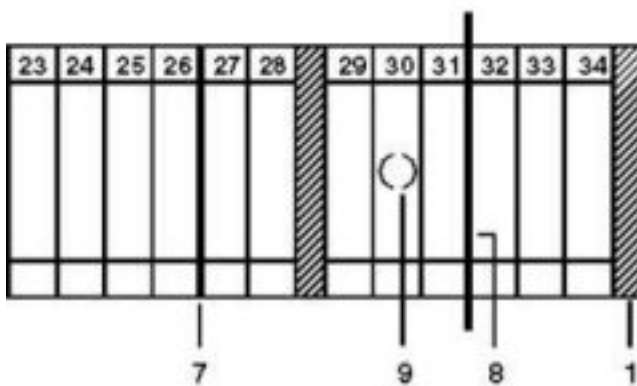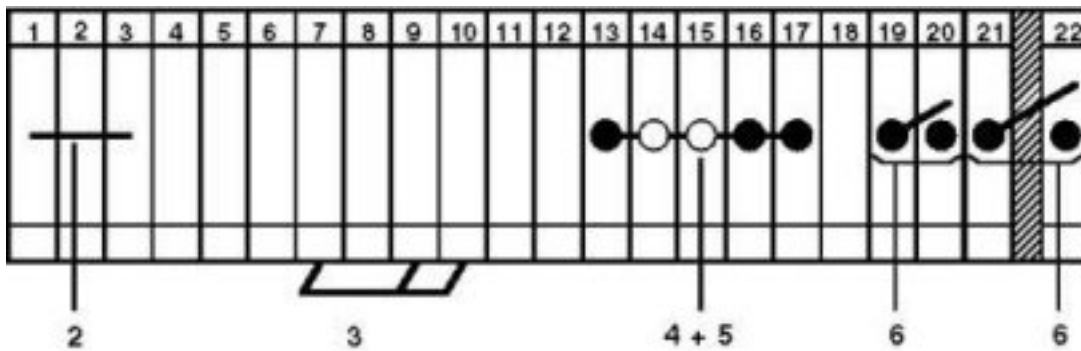

1 = Deckel
2 = Feste Brücke
3 = Einlegebrücke
4 = Isoliersteg-
Schaltbrücke
5 = Schaltbrücke für 2 Klemmen
6 = Trennscheibe
7 =
Abteilungstrennscheibe
8 = Prüfsteckerbuchse
9 = Zackband
10 =
Schraubendreher

Trennklemme - URKN-A - 0701008


Schemazeichnung

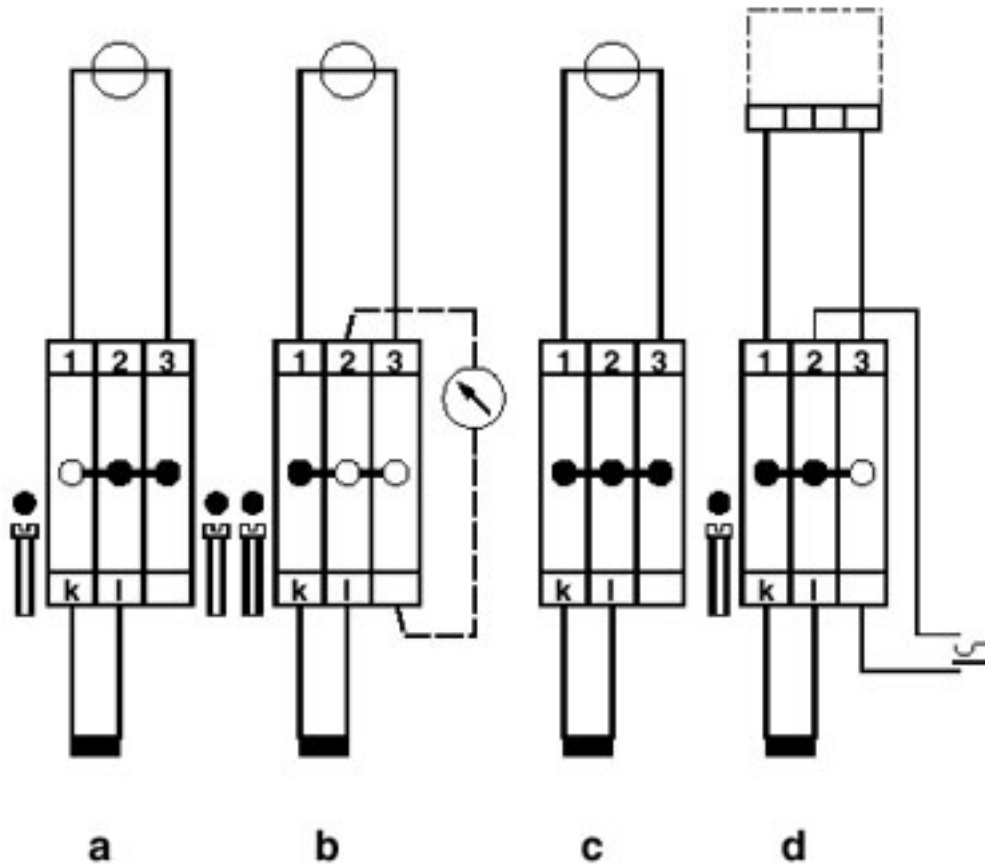

Einfache Stromwandler-Prüfschaltunga = Normalbetriebeb = Messwert-
Prüfungc = Wandler-Kurzschlussd = Relais-Prüfung

Trennklemme - URKN-A - 0701008


Schemazeichnung

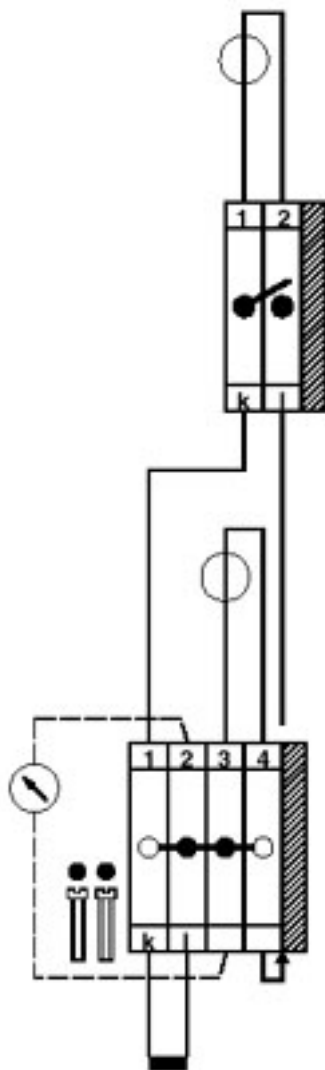

Messwandler-Prüfsatz mit Abgang

Trennklemme - URKN-A - 0701008

Schemazeichnung

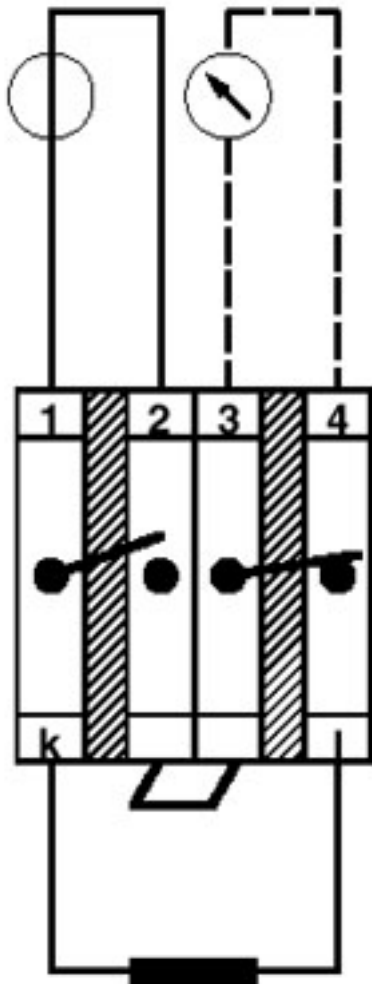

Stromwandler-Prüfschaltung mit Schwenklaschen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>