

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Gleitstegklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² -10 mm² , AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produkteigenschaften

- ✓ Die Prüftrennklemme URTK 6 und die Gleitstegklemme UGSK 6 sind speziell für den Einsatz in Stromwandler-Sekundärkreisen entwickelt worden
- ✓ Beidseitige Bestückbarkeit mit festen und schaltbaren Brücken sowie Prüfbuchsen mit 4-mm-Durchmesser

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918168025

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	41 A
Nennspannung U _N	400 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	91 mm
Breite	8,2 mm
Höhe NS 35/7,5	51 mm
Höhe NS 35/15	58,5 mm

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Technische Daten

Maße

Höhe NS 32	56 mm
------------	-------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,4 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141127
eCl@ss 6.0	27141127
eCl@ss 7.0	27141127
eCl@ss 8.0	27141127

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / PRS / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	50 A
mm²/AWG/kcmil	26-8

 
 
cUL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	50 A
mm²/AWG/kcmil	26-8

GOST 

PRS

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Approbationen



Zubehör

Abschlussdeckel

D-URTK 6 - 3026340



Kurzschlussstecker

KSSI 4-8 - 3000735



KSSI 2-8 - 3000722



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



UC-TM 8 - 0818072



UCT-TM 8 - 0828740



Brücke

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

FBRI 10-8 N - 2772080



SB 3-8-T - 3026492



SB 10-8-T SO - 3026395



SB 10-8-T - 3026382



SB 4-8-T - 3026379



SB 2-8-T - 3026366



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

ZB 8 CUS - 0825011



UC-TM 8 CUS - 0824597



UCT-TM 8 CUS - 0829616



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450



PSBJ-URTK 6 RD - 3026719



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

PSBJ-URTK 6 BU - 3026434



PSBJ-URTK 6 YE - 3026405



PSBJ-URTK 6 GN - 3026418



PSBJ-URTK 6 VT - 3026421



PSBJ-URTK 6 GY - 3026612



PSBJ-URTK 6 BK - 3026447



Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Zubehör

PSBJ-URTK 6 BN - 3026971




Zeichnungen

Schaltplan




Schaltplan

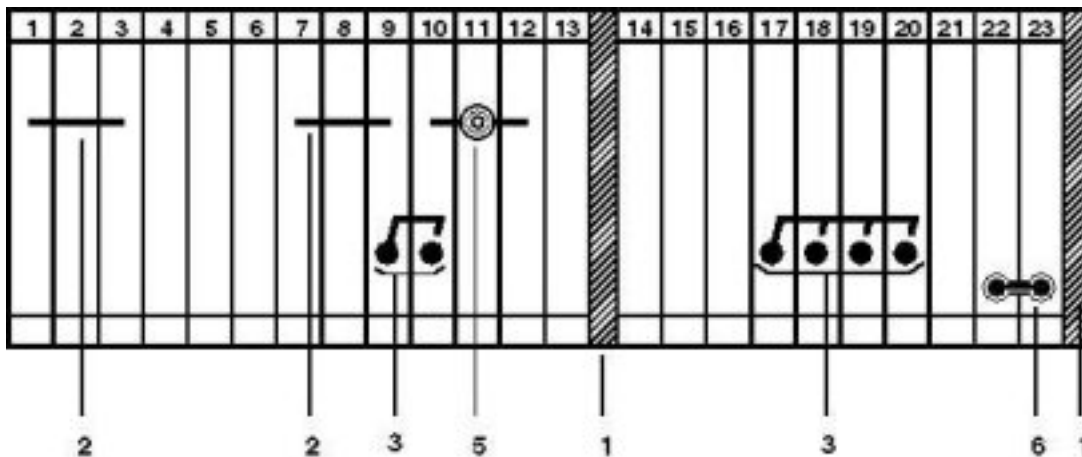

a = geöffnet
1 = Deckel
2 = Feste Brücke
3 = Schaltbrücke
4 = Schaltsperre
5 = Prüfsteckerbuchse
6 = Kurzschluss-Stecker

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285


Schemazeichnung

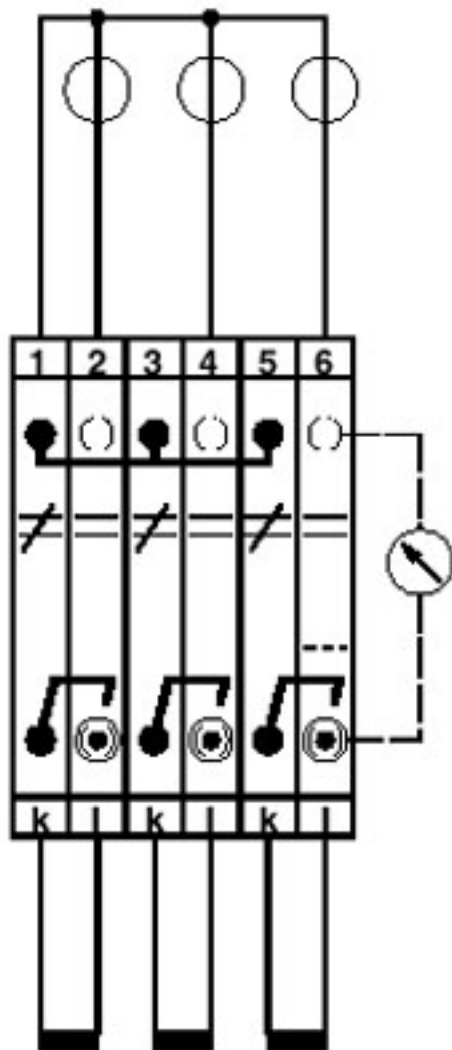

Dreiphasiger Messwandler-Prüfsatz

Gleitstegklemme - UGSK 6 - 3026285

Schemazeichnung

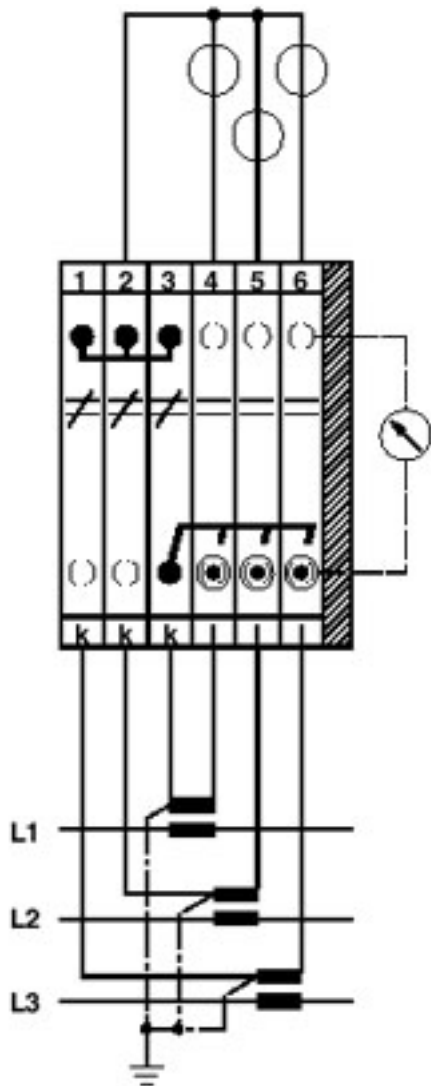

Dreiphasiger verketteter Messwandler-Prüfsatz

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>