

Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Doppelstock-Klemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12,
Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Produktbeschreibung

Etagen intern verbunden

Produkteigenschaften

☒ Großflächige Beschriftungsmöglichkeit

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918242787

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	32 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	56 mm
Höhe NS 35/7,5	62 mm
Höhe NS 35/15	69,5 mm

Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Technische Daten

Maße

Höhe NS 32	67 mm
------------	-------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141120

Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

 
 
UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

GOST 	
---	--

Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Approbationen



Zubehör

Trennplatte

DP-UKK 3/5 - 2770794



TS-KK 3 - 2770215



Abschlussdeckel

DG-UKK 3/5 - 2770817



D-UKK 3/5 - 2770024



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

Warnschild bedruckt

WS 5- 6 - 1004403



WS 4- 6 - 1004209



WS 3- 6 - 1004115



Brücke

FB-150 METER - 0201595



FBI 10- 6 - 0203250



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

FBI 20- 6 - 0201867



FBI 100- 6 - 0201650



EB 2- 6 - 0201155



EB 3- 6 - 0201142



Kurzschlussstecker

KSS 3- 6 - 0309523



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

KSS 6 - 0301547



Prüfstecker

PS-UKK 5 - 3000625



PS-UKK/E - 3000641



RPS - 0201647



Abteilungstrennplatte

ATP-UKK 3/5 - 2778521



Klemmenmarker unbeschriftet

Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Isolierhülse

IS-K 4 - 1302338



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

ISSBI 10- 6 - 0301505



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304




PSB 3/10/4 - 0601292



Zeichnungen

Doppelstock-Klemme - UKK 5-PV - 2791388

Schaltplan

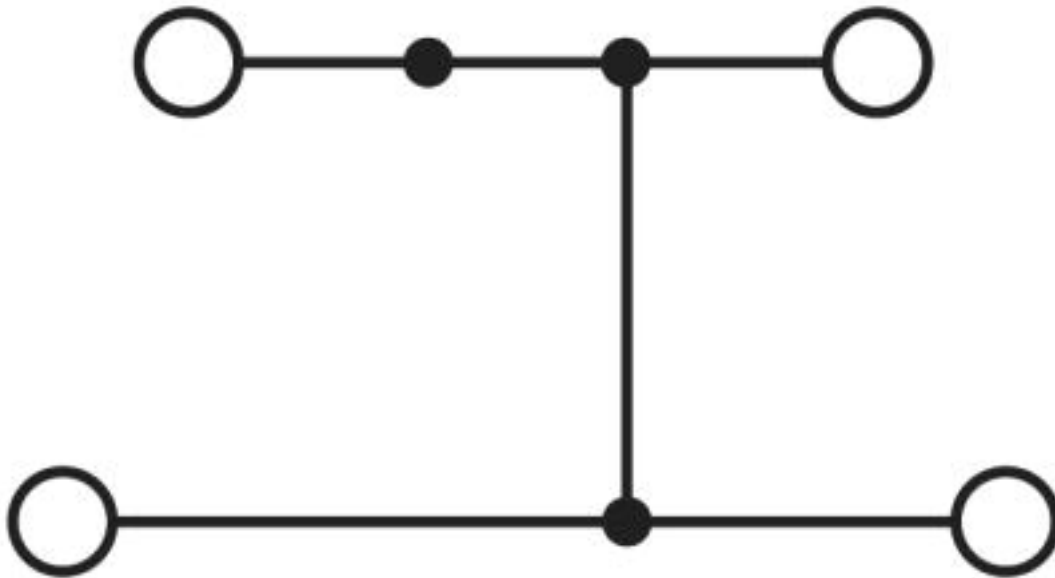

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>