

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schutzleiter-Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12,
Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS
35/15, NS 35/7,5

Produkteigenschaften

- ✓ Geprüft für Bahnanwendungen
- ✓ Potenzialführung auf zwei Etagen
- ✓ Diese Mischvarianten vereinen die Vorzüge von Doppelstock-Durchgangsklemme und konturgleicher Schutzleiterklemme
- ✓ Die PE/L- bzw. PE/N- Typen besitzen in der unteren Etage einen Schutzleiterkontakt zur Tragschiene, die obere Etage ist als Durchgangsetage ausgelegt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918832667

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Anwendungsbereich	Bahnindustrie
Anwendungsbereich	Maschinenbau
Anwendungsbereich	Anlagenbau

Allgemein

Belastungsstrom maximal	32 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Nennstrom I _N	22 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Technische Daten

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	71,5 mm
Höhe NS 35/7,5	47,5 mm
Höhe NS 35/15	55 mm
Deckelbreite	2,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Zugfeder- / Steckanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A3
Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Wert	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Wert	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Wert	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Wert	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Wert	0,5 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141

ETIM

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / LR / GL / BV / DNV / RS / IECCEB CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	28-12

UL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	28-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Approbationen

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	28-12

GOST 
--

LR

GL

BV

DNV

RS

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	



cULus Recognized 
--

Zubehör

Abschlussdeckel

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

D-STTB 2,5/ 2P - 3040096



DP PS-5 - 3036725



Abteilungstrennplatte

ATP-STTB 4 - 3030747



Kodierelement

PC - 3040588



Klemmenmarker beschriftet

WST 2,5 - 3030941



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

ZBF 5 CUS - 0825025



UC-TMF 5 CUS - 0824638



UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Flansch

STTB 2,5/2P-F - 3061169



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

STTB 2,5/2P-FS - 3061428



Documentation

ST-IL - 3039900



Brücke

FBS 2-5 - 3030161



FBS 3-5 - 3030174



FBS 4-5 - 3030187



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

FBS 5-5 - 3030190



FBS 10-5 - 3030213



FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Klemmenmarker unbeschriftet

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



UC-TMF 5 - 0818153



UCT-TMF 5 - 0828744



Isolierhülse

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

ISH 2,5/0,2 - 3002843



ISH 2,5/0,5 - 3002856



ISH 2,5/1,0 - 3002869



Prüfstecker

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Zubehör

PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



PS-5 - 3030983




PS-5/2,3MM RD - 3038723



Zeichnungen

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067


Diagramm

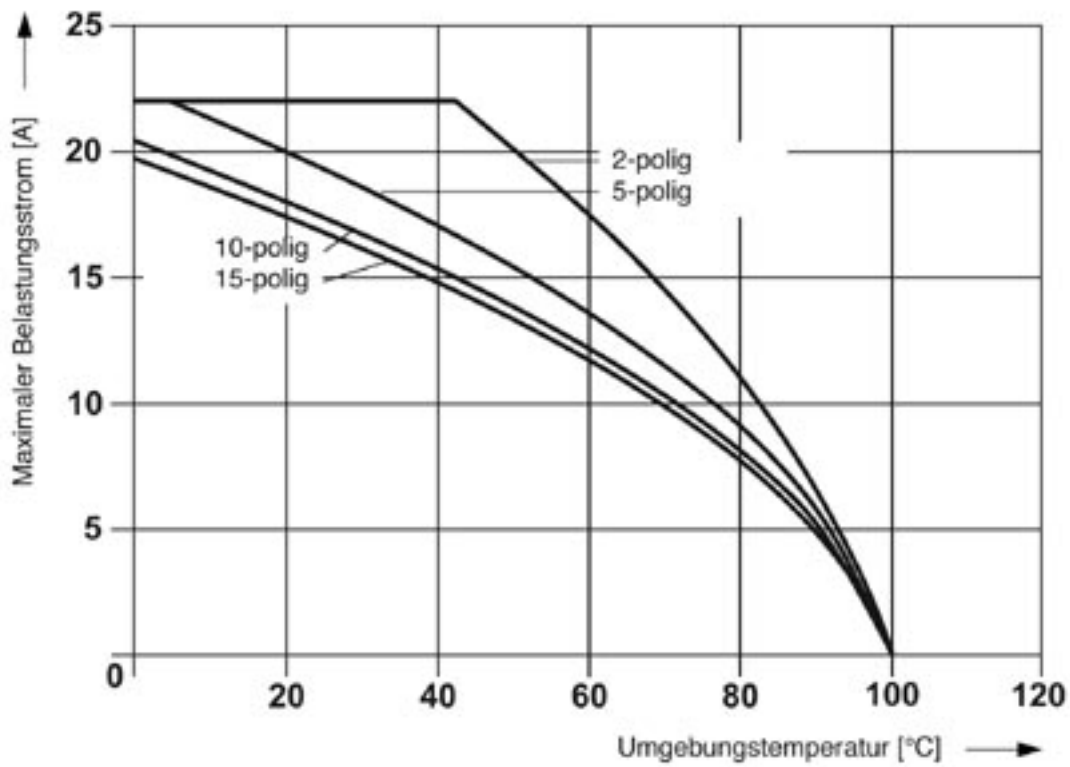

Gilt für alle Steckervarianten SP...

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Schaltplan

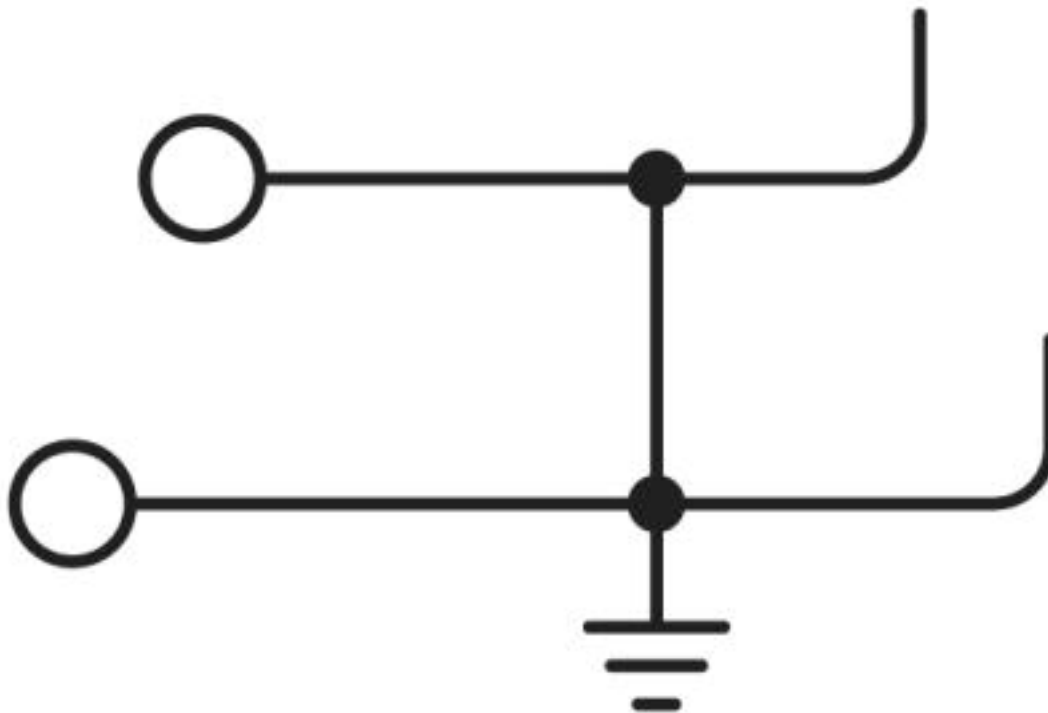

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>