

# Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm<sup>2</sup>- 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 400 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt Variante des Artikels

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>GTIN</b>	4017918838959

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Anzahl der Etagen</b>	2
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	4
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Isolierstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0

### Allgemein

<b>Sicherung</b>	G / 5 x 20
<b>Art der Sicherung</b>	Glas
<b>Bemessungsstoßspannung</b>	6 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Überspannungskategorie</b>	III
<b>Isolierstoffgruppe</b>	I
<b>Anschluss gemäß Norm</b>	IEC / EN
<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	6,3 A
<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	400 V
<b>Verlustleistung</b>	max. 2,5 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Überlastfall)
<b>Verlustleistung</b>	max. (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Überlastfall)
<b>Verlustleistung</b>	max. 4 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Kurzschlussfall)
<b>Verlustleistung</b>	max. 2,5 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Kurzschlussfall)
<b>Spannungsbereich Leuchtanzeige</b>	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC

# Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Strombereich Leuchtanzeige</b>	0,2 mA ... 0,9 mA
<b>Offene Seitenwand</b>	nein

### Maße

<b>Breite</b>	8,2 mm
<b>Länge</b>	86,5 mm
<b>Höhe NS 35/7,5</b>	79 mm
<b>Höhe NS 35/15</b>	87 mm
<b>Höhe NS 32</b>	84 mm

### Anschlussdaten

<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	24
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	12
<b>Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>2 Leiter gleichen Querschnitts starr min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>2 Leiter gleichen Querschnitts starr max</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Abisolierlänge</b>	8 mm
<b>Lehrdorn</b>	A4
<b>Schraubengewinde</b>	M3
<b>Anzugsdrehmoment min</b>	0,5 Nm
<b>Anzugsdrehmoment max</b>	0,8 Nm

## Klassifikationen

eCl@ss

# Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899


### UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

CSA / GOST / GOST / UL Recognized /

### Approbationsdetails

		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	15 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-10	28-10


---


---

# Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

## Approbationen

<b>UL Recognized</b>		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	15 A	15 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-10	26-10

## Zubehör

### Brücke

VS - 3004207



FBRI 10-8 N - 2772080



EBS 2- 8 - 3118151



EBS 3- 8 - 3118148



# Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

## Zubehör

EBS 10- 8 - 3118135



---

### Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



UC-TM 8 - 0818072



UCT-TM 8 - 0828740



## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



---

UC-TMF 8 - 0818137



---

UCT-TMF 8 - 0828748



---

### Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



---

### Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

---

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730





## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

---

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



### **Klemmenmarker beschriftet**

ZB 8 CUS - 0825011



UC-TM 8 CUS - 0824597



## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

UCT-TM 8 CUS - 0829616



---

ZBF 8 CUS - 0825030



---

UC-TMF 8 CUS - 0824654



---

UCT-TMF 8 CUS - 0829672



---

### Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



## Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

### Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442




E/UK 1 - 1201413



### Zeichnungen


# Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Applikationszeichnung

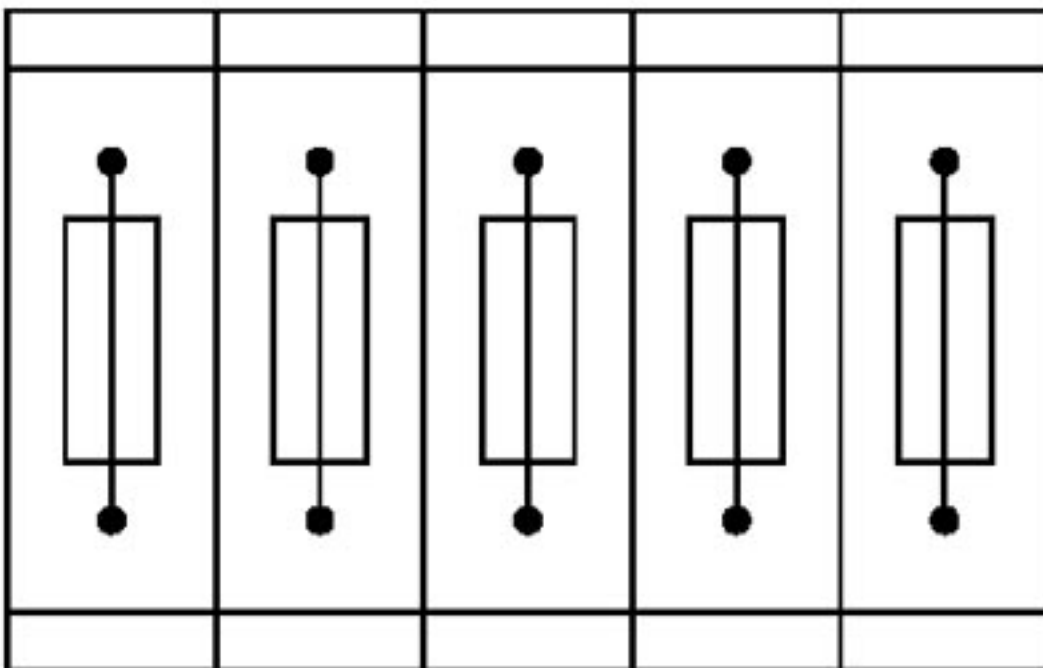

Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen

Applikationszeichnung

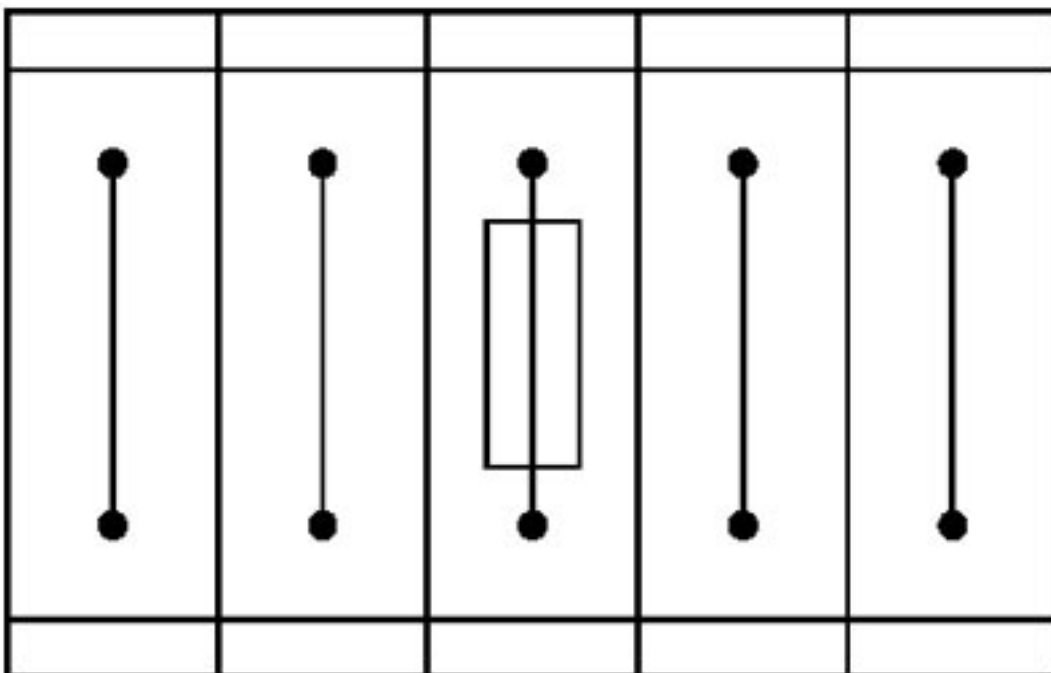

Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

